


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

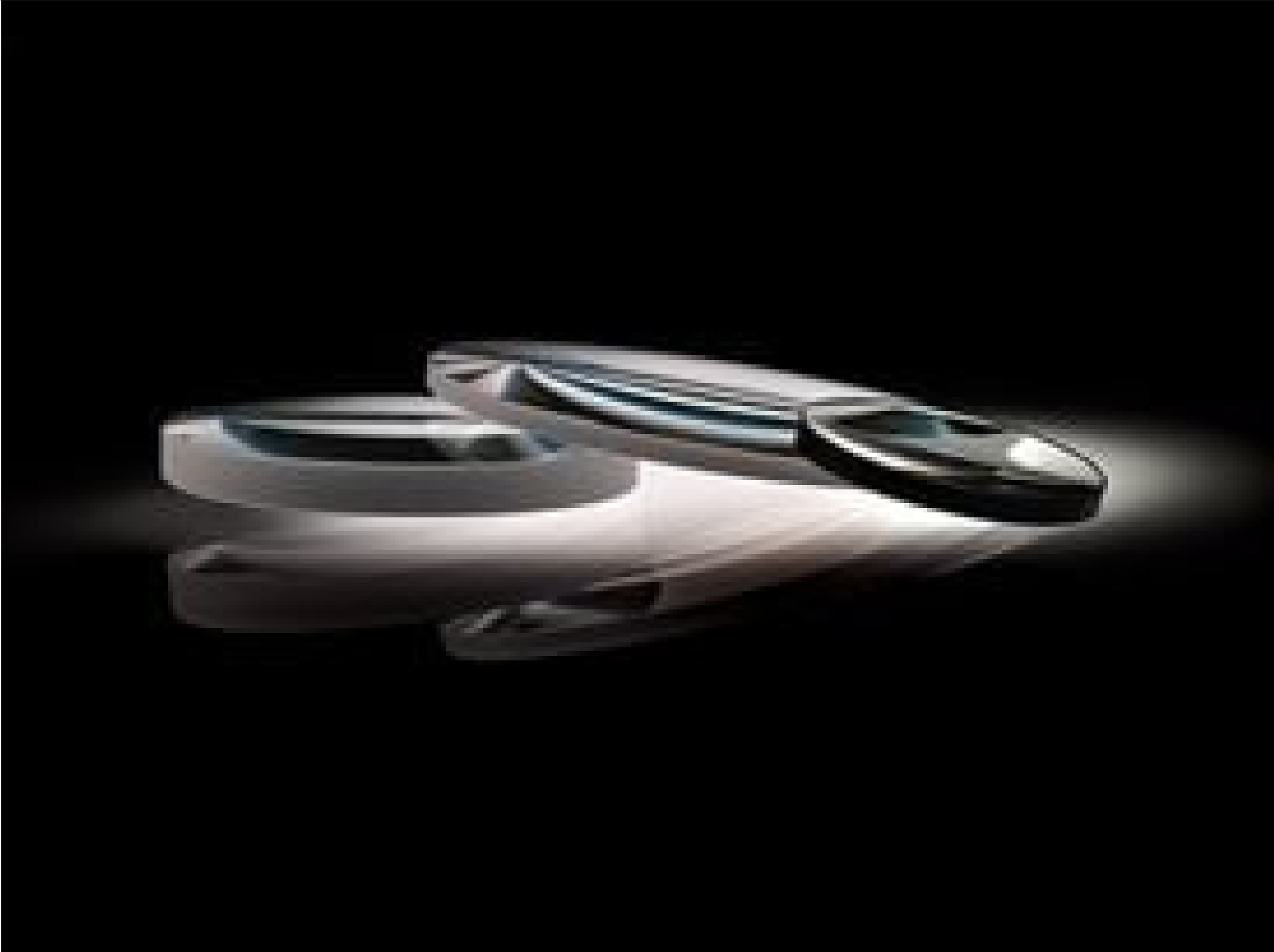

Produkt **#89-127** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€52,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€52,00

Stk. 10+

€46,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
5.00 +0.000/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):
19.5

Effektive Brennweite EFL (mm): 20.00
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 1.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.19
Radius R₁=R₂ (mm): 20.41
Freie Apertur CA (mm): 4.5
Blende: 4.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform