


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

 
Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

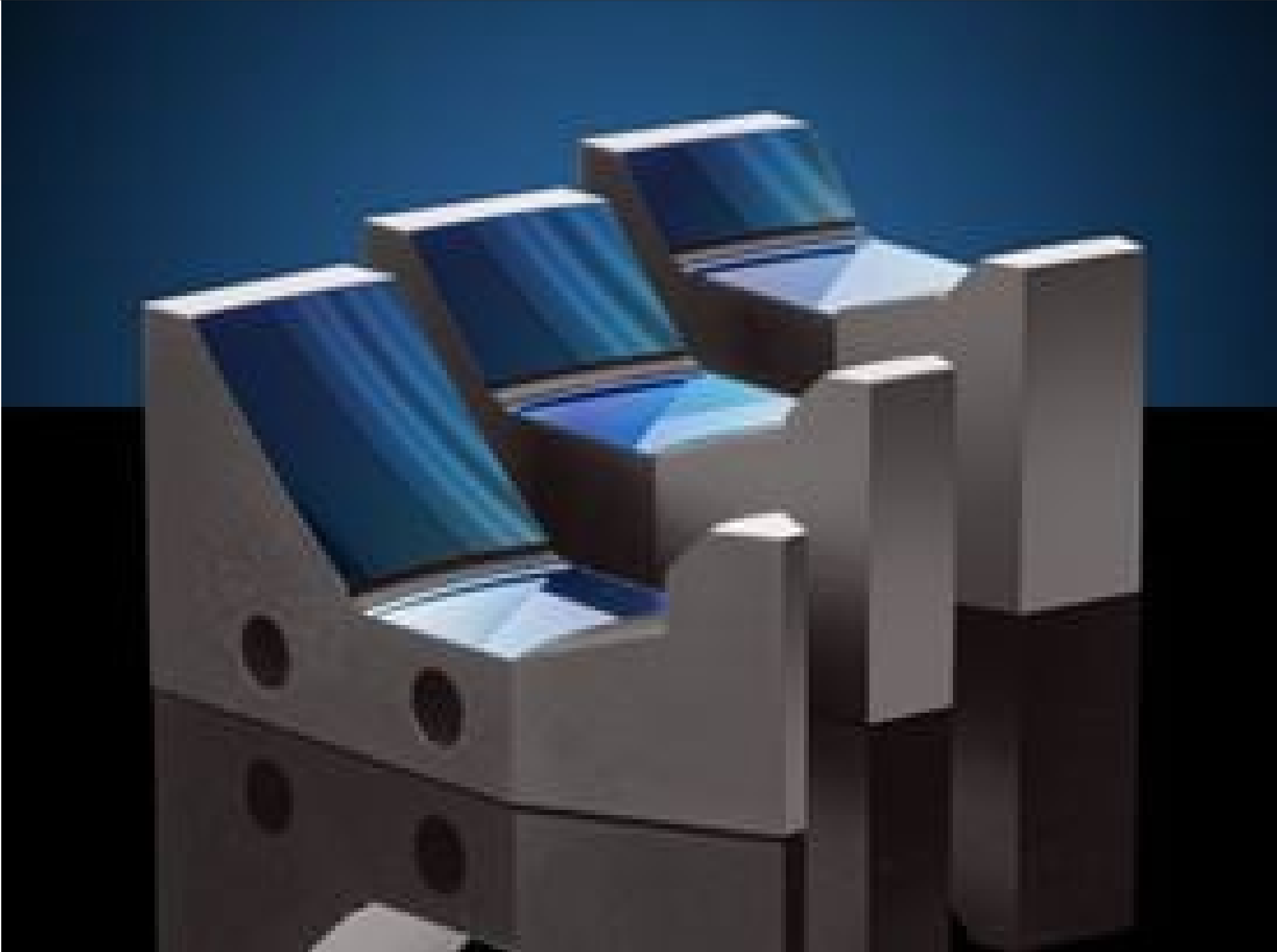

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders



Produkt **#37-192** 3-4TAGE



1



€630,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€630,00
Stk. 6+
€556,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:

Bare Gold
Designwellenlänge DWL (nm): Broadband
Eingangsapertur (mm): 4
Ausgangsapertur (mm): 20
Aufweitung: 5X
Substrat: ☐ Aluminum 6061-T6
Höhe (mm): 25.4
Länge (mm): 78.30
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 94
Breite (mm): 38.10
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >94% @ 700 - 800nm R _{avg} >97% @ 800 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2 - 12µm
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 12000
Art: Fixed Magnification
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wavefront Error, P-V: ≤λ/8 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen