

# 60X-Objektiv Nikon CFI Plan Fluor

Mehr Produkte von [Nikon](#)



Nikon CFI Plan Fluor Objectives

Produkt **#88-382** KONTAKT

-

1

+

€3.380<sup>100</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €3.380,00 stückpreis            |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich


| Produktdetails                                                |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| MRH00602                                                      | Modellnummer: |
| Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):<br>Focal Length: 200mm |               |
| Microscope Objective                                          | Typ:          |
| Infinity Corrected                                            | Art:          |

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nikon                                          | Hersteller:                         |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften    |                                     |
| 0.42                                           | Bildfeld (mm):                      |
| 59.50                                          | Länge ohne Gewinde (mm):            |
| 31.5                                           | Max. Durchmesser (mm):              |
| 154.00                                         | Gewicht (g):                        |
| Optische Eigenschaften                         |                                     |
| 0.11 - 0.23                                    | Kompatible Deckglasdicke (mm):      |
| 0.11mm                                         | Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor: |
| 0.15mm                                         | Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: |
| 60X                                            | Vergrößerung:                       |
| 0.85                                           | Numerische Apertur NA:              |
| 0.3                                            | Arbeitsabstand (mm):                |
| 25.2                                           | Feldzahl:                           |
| 59.5                                           | Parfokallänge (mm):                 |
| N/A                                            | Immersionsflüssigkeit:              |
| Sensor                                         |                                     |
| 2/3"                                           | Max. Sensorgröße:                   |
| Gewinde & Montage                              |                                     |
| M25 x 0.75                                     | Gewinde:                            |
| Konformität mit Standards                      |                                     |
| <a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> | RoHS 2015:                          |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a>               | Reach 224:                          |
| <a href="#">Anzeigen</a>                       | Konformitätszertifikat:             |

## Produktdetails

- Zur Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast
  - Ideal für verschiedenste Mikroskopietechniken
  - Hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Spektrum
- Nikon CFI Plan Fluor-Objektive besitzen eine hohe Transmission vom ultravioletten bis zum Infrarotspektrum sowie eine außergewöhnliche Ebenheit des gesamten Bildfeldes. Die Nikon CFI Plan Fluor-Objektive sind ideale Universalobjektive für verschiedenste Mikroskopietechniken, zum Beispiel Hellfeld-, Fluoreszenz-, Polarisations- oder DIC-Mikroskopie. Diese Mikroskopobjektive sind für die Fluoreszenzbeobachtung mit hohem Kontrast oder für andere Anwendungen, zum Beispiel Fotomikrografie, geeignet.

## Technische Informationen

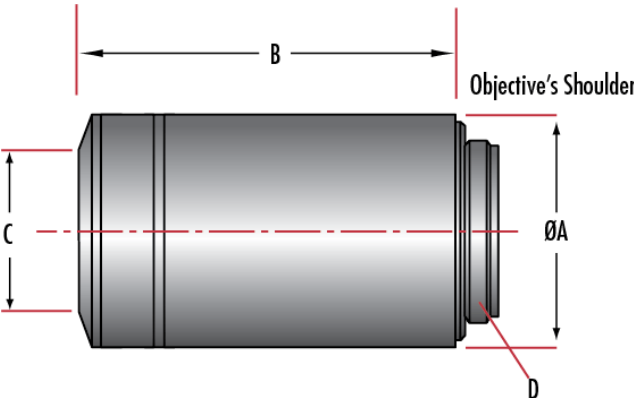

| Dimensions (mm) |                    |                  |               |                  |      |      |      |           |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|------|------|------|-----------|
| Stock No.       | Nikon Model Number | Immersion Liquid | Magnification | Parafocal Length | A    | B    | C    | D         |
| #88-378         | MRH00041           | N/A              | 4X            | 60.06            | 30.0 | 42.7 | 16.5 | M25 x0.75 |
| #88-379         | MRH00101           | N/A              | 10X           | 60.06            | 30.0 | 42.4 | 18.0 | M25 x0.75 |
| #38-004         | MRP07220           | Water            | 16X           | 75.0             | 35.0 | 72.0 | 6.0  | M32 x0.75 |
| #88-380         | MRH00201           | N/A              | 20X           | 60.06            | 28.0 | 57.8 | 8.5  | M25 x0.75 |
| #88-381         | MRH00405           | N/A              | 40X           | 60.06            | 30.0 | 59.2 | 10.0 | M25 x0.75 |
| #88-382         | MRH00602           | N/A              | 60X           | 60.06            | 31.5 | 59.2 | 5.0  | M25 x0.75 |

;