


TECHSPEC® 70mm engl. verläng. Mikormeter, mittige Verstell., m/Durchbohrung

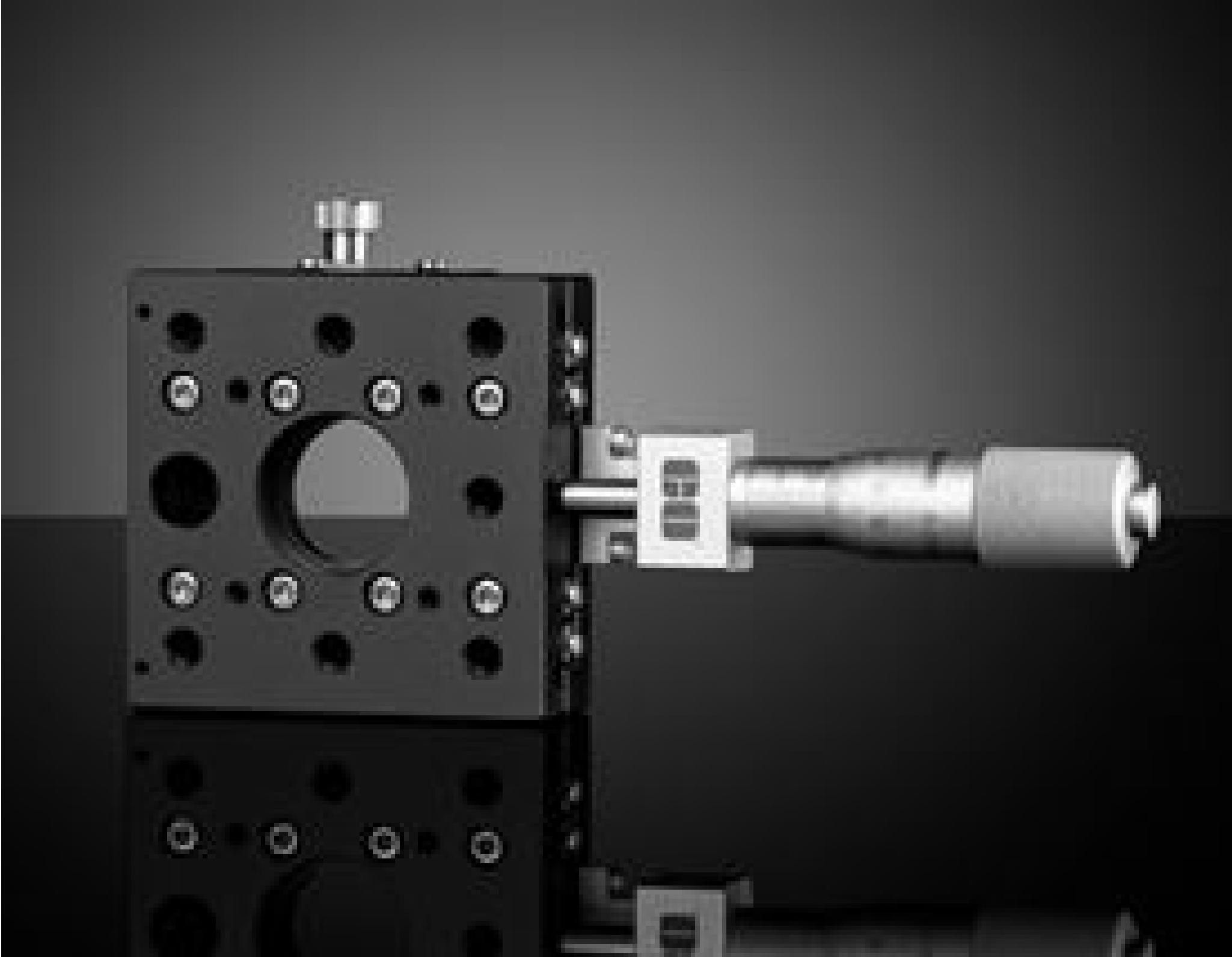

Produkt #66-440 3-4TAGE

1 €526,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2
€526,00
Stk. 3+
€458,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Art der Bewegung:
Linear (X)

Führungssystem:
Crossed Roller Bearing

Verstellung:
English Micrometer

Orientierung VerstelleSchraube:

Center Drive
Typ: English
Bühnengröße (mm): 70 x 70
Verstellweg (Zoll): 1
Mittiges Loch: 1" x32 TPI
Aufbau: Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm): 0.635
Belastbarkeit (kg): 8
Gewinde: (1) 1" x 32, (7) ½-20, (4) 6-32
Bühnengröße (Zoll): 2.75 x 2.75
Abweichung von gerader Linie (µm): 2
Pitch (arcsec): 30
Yaw (arcsec): 25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)