


TECHSPEC®

70mm, verkippbare Bühne mit englischer Mikrometerschraube

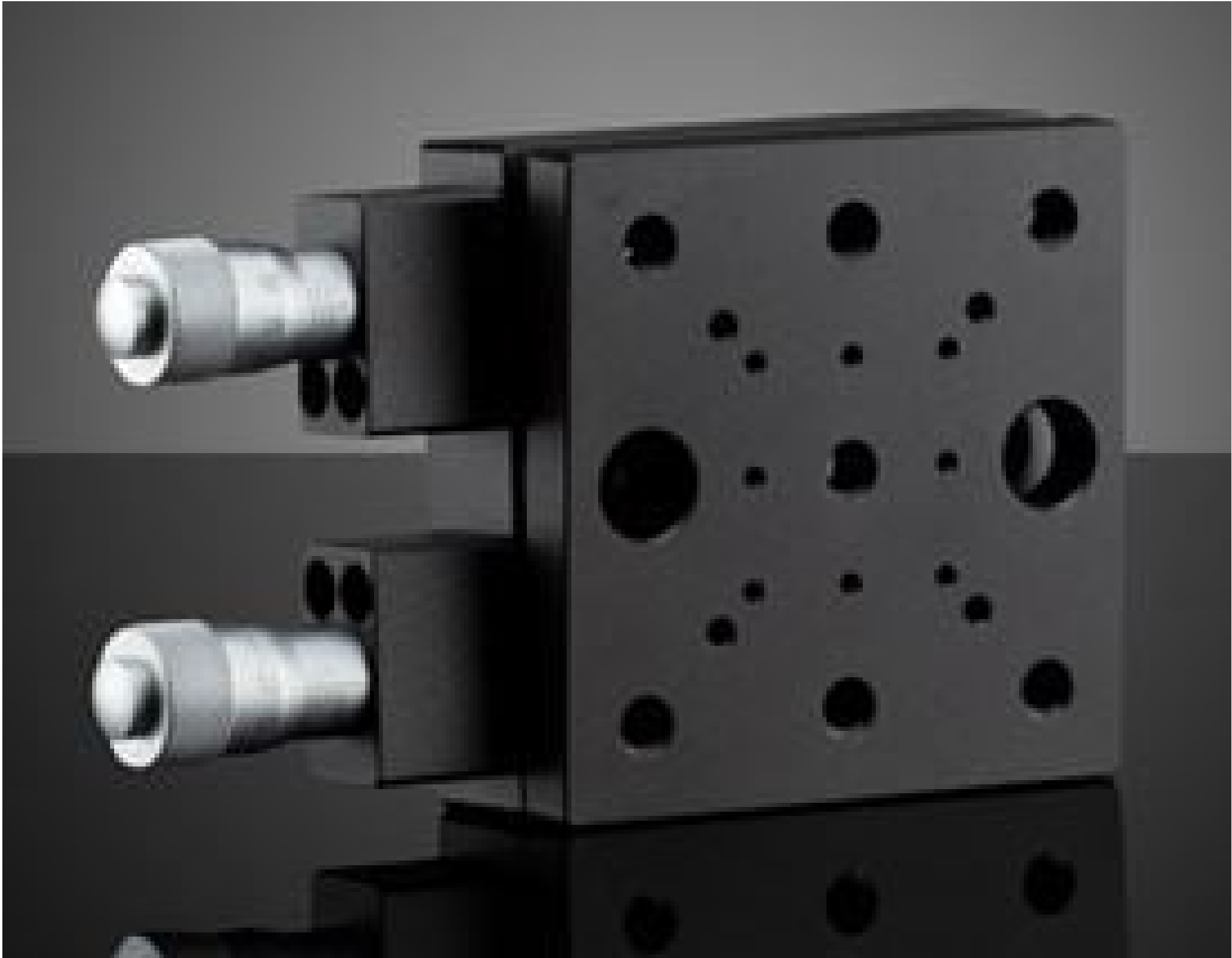

70mm Micrometer Tilt Stage

Produkt #66-549 4 In Stock

-

1

+

€515⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€515,00 stückpreis
Stk. 3+	€449,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tip-Tilt

Art der Bewegung:

70 x 70

Bühnengröße (mm):

±3	Verstellweg (°):
Aluminium Stage	Aufbau:
3	Belastbarkeit (kg):
53	Auflösung (Bogensekunden):
2.76 x2.76	Bühnengröße (Zoll):
0.35	Gewicht (kg):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Metric Micrometer	Verstellung:
Gewinde & Montage	
(7) 1/4-20, (4) 6-32, (8) 2-56	Gewinde:

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Produktdetails

- Versionen mit englischem und metrischem Lochmuster erhältlich
- Verkipptbar in zwei Achsen
- Präzise Verstellung mit Mikrometerschraube
- Kompatibel mit anderen TECHSPEC® Bühnen

Ideal für die Verkipfung von Optiken und Stangen. Unsere neuen verkippbaren Bühnen sind in drei verschiedenen Größen von 30 mm bis 70 mm quadratisch erhältlich. Jede Größe ist mit englischem oder metrischem Lochmuster erhältlich und bietet eine präzise Verstellung über eine Mikrometerschraube. Die Bühnen wurden so entwickelt, dass sie mit den TECHSPEC® Bühnen und mit anderen TECHSPEC® Mechaniken kombiniert werden können, was dem Benutzer verschiedene Konfigurationen aus mehreren Achsen ermöglicht. Um die 30 mm und 40 mm Bühnen auf einer standardmäßigen Montageplatte zu befestigen, werden separat verkaufte **Bodenadapterplatten** benötigt (die 70 mm und 125 mm Bühnen können direkt auf den Platten befestigt werden).

Technische Informationen

