


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

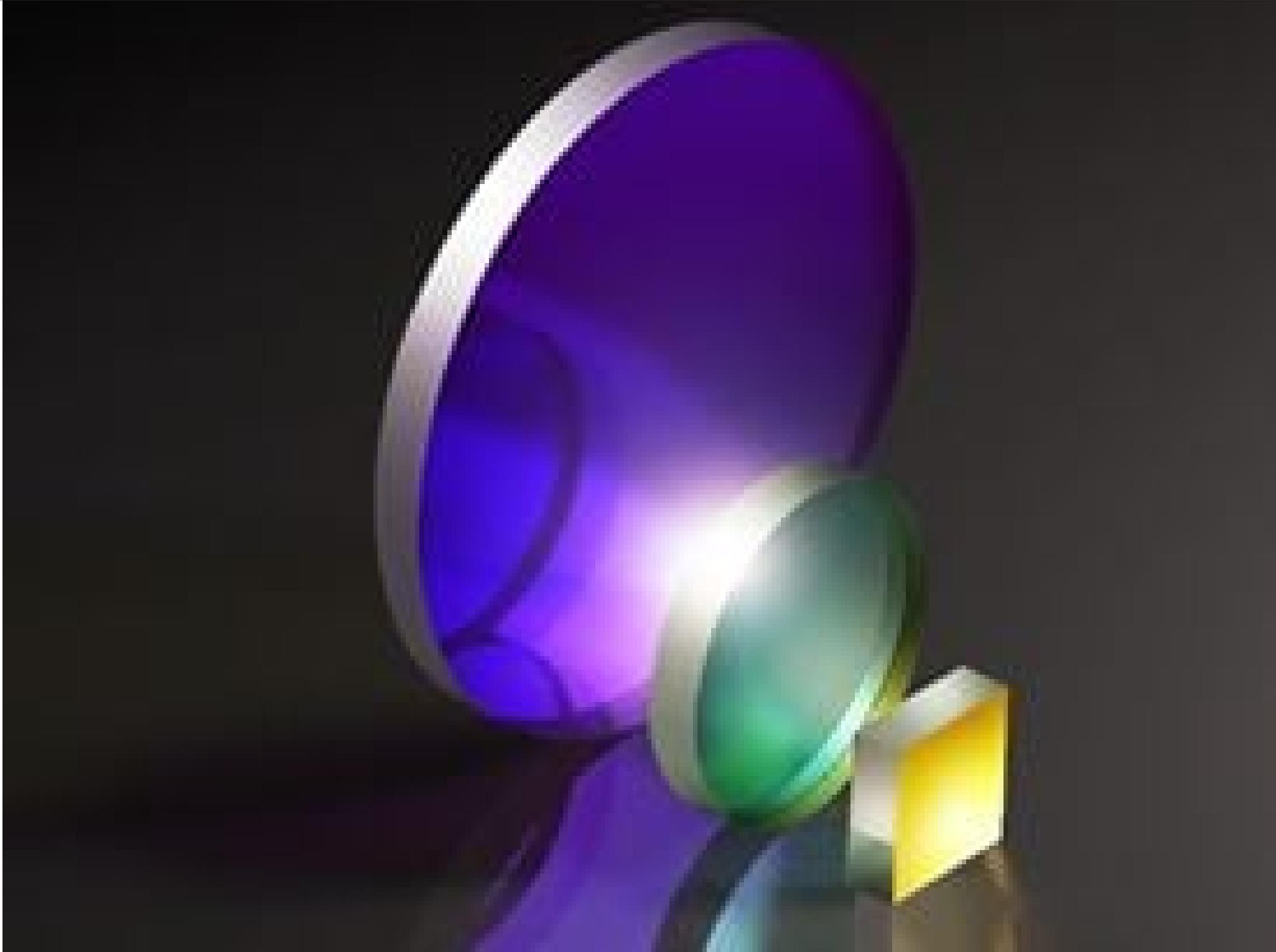

OD 2.0 Longpass Filters

Produkt #15-205 3-4 TAGE

-

1

+

€45,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€45,00

Stk. 10+

€40,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
6.00 x 6.00 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥2.0

Grenzwellenlänge (nm): 750.00 ±15
Substrat: 
Länge (mm): 6.00
Beschichtung: Hard Coated
Sperrbereich (nm): 500 - 715
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): ≥85
Transmissionsbereich (nm): 780 - 1600
Typ: Longpass Filter
Breite (mm): 6.00
Freie Apertur (%): 90
Resistenz Umwelteinflüsse: ML-STD-810F, Section 507.4
Resistenz mechanische Einflüsse: ML-C-48497A, Section 3.4.1
Wellenlängenbereich (nm): 500 - 1600

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen