

Schwalbenschwanzreiter, 75 mm Breite



75mm Width, Dovetail Carrier, #55-340

Produkt **#55-340** **20+ In Stock**

- 1 + €132⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€132,00 stückpreis
Stk. 5+	€123,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric **Typ:**
Carrier **Hinweis:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X) **Art der Bewegung:**

Dovetail	Führungssystem:
3	Länge (Zoll):
76.20	Länge (mm):
Black Anodized Aluminum	Aufbau:

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Manual	Verstellung:
--------	---------------------

Gewinde & Montage

(1) M16 x 1.0, (10) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5	Gewinde:
--	-----------------

Konformität mit Standards


Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

- Schienen und Reiter lieferbar
 - Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung
 - Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad
- Optik-Schiensysteme mit Schwalbenschwanz sind für eine einfache Montage und Positionierung verschiedenster optischer Komponenten entlang derselben Achse ausgelegt. Die Schienen verfügen über Bohrungen und Schlitz, mit denen sie an standardmäßige [Lochplatten](#) oder [Labortischen](#) mit 1/4-20 TPI und M6 montiert werden. Die Reiter sind in verschiedenen Längen und Lochmustern erhältlich, um den unterschiedlichen Montageanforderungen gerecht zu werden, einschließlich Optionen, die direkt mit unseren [TECHSPEC® manuellen Bühnen](#) zur Präzisionsausrichtung kompatibel sind. Die Reiter bestehen aus zwei Teilen, sodass die Schrauben selbst keinen Kontakt mit der Schiene haben und die Reiter leicht an- und abgebaut werden können. Reiter und Schienen bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu minimieren.


Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.

Technische Informationen

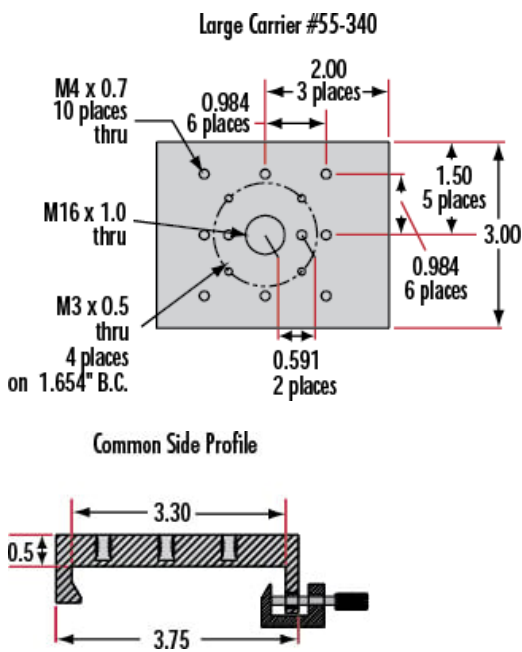

Stock No.	L	A	B	C	D	# Slots	# C'bores
#54-401	12	6	4	—	—	3	—
#54-402	36	18	16	4	6	5	2

Dovetail Optical Rail

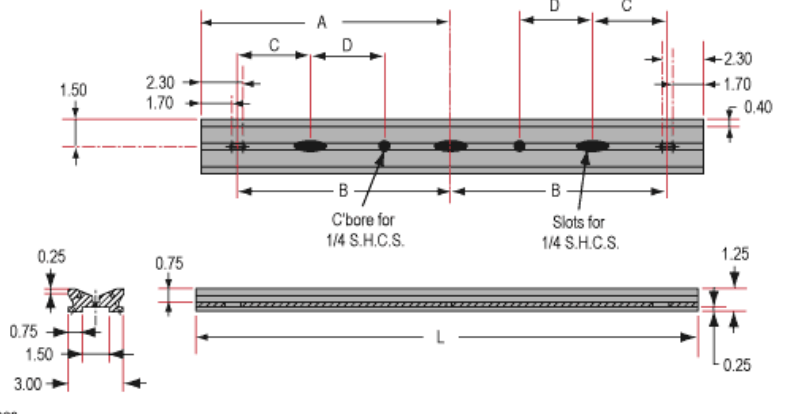

Units: inches