


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

76,2 X 76,2 X 3mm, hocheffizientes AR-beschichtetes Fenster

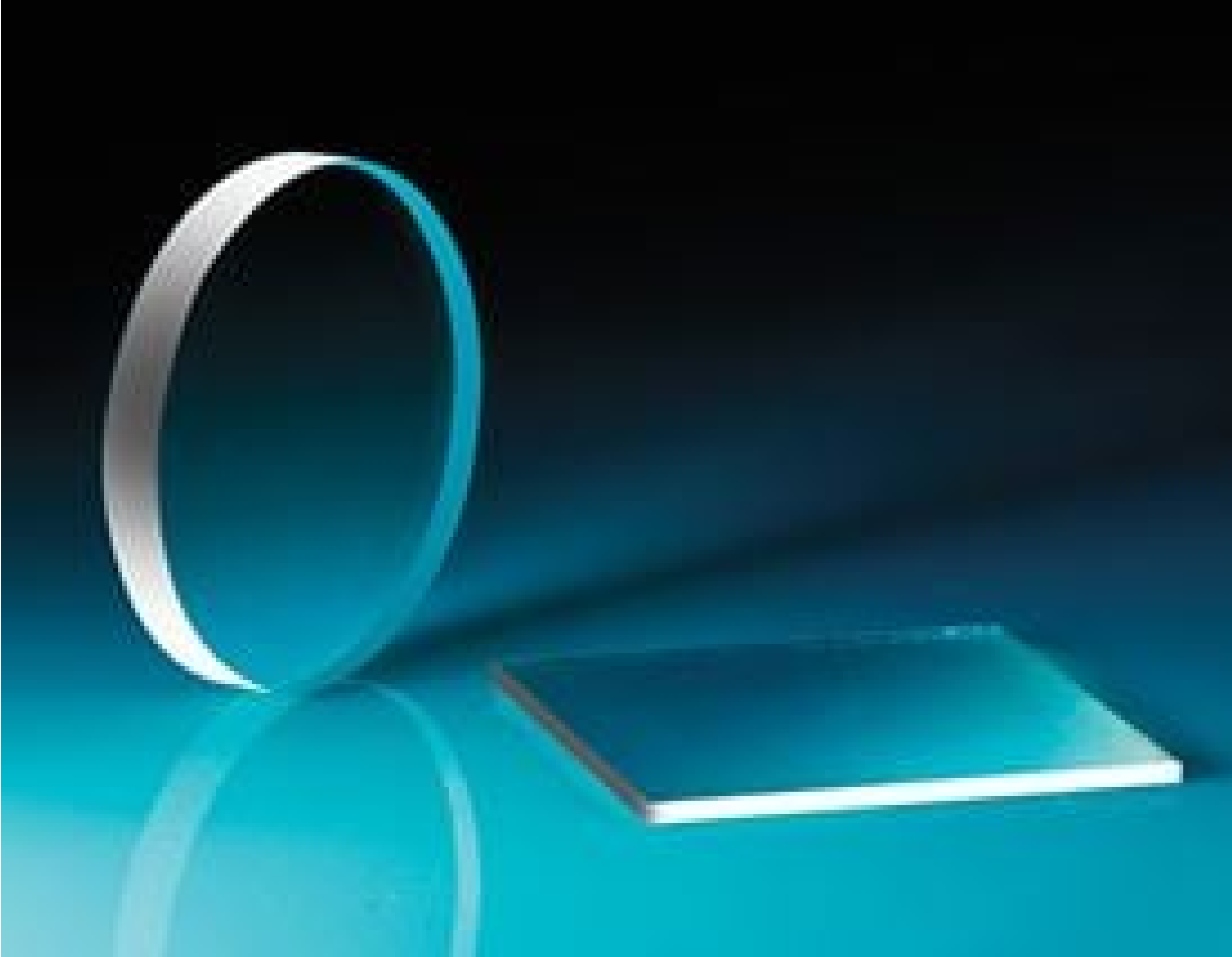

Produkt #46-101 □ Lagernd

- 1 + €29,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€29,00
Stk. 6+
€23,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
≥90

Freie Apertur CA (mm): 68.58 x 68.58
Größe (mm): 76.20 x 76.20
Dicke (mm): 3.00 ±0.25
Beschichtung: BBAR (425-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm
Kanten: Seamed
Substrat: Float Glass
Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 95.6 Average (typical)
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 700
Länge (mm): 76.20
Breite (mm): 76.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform