


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

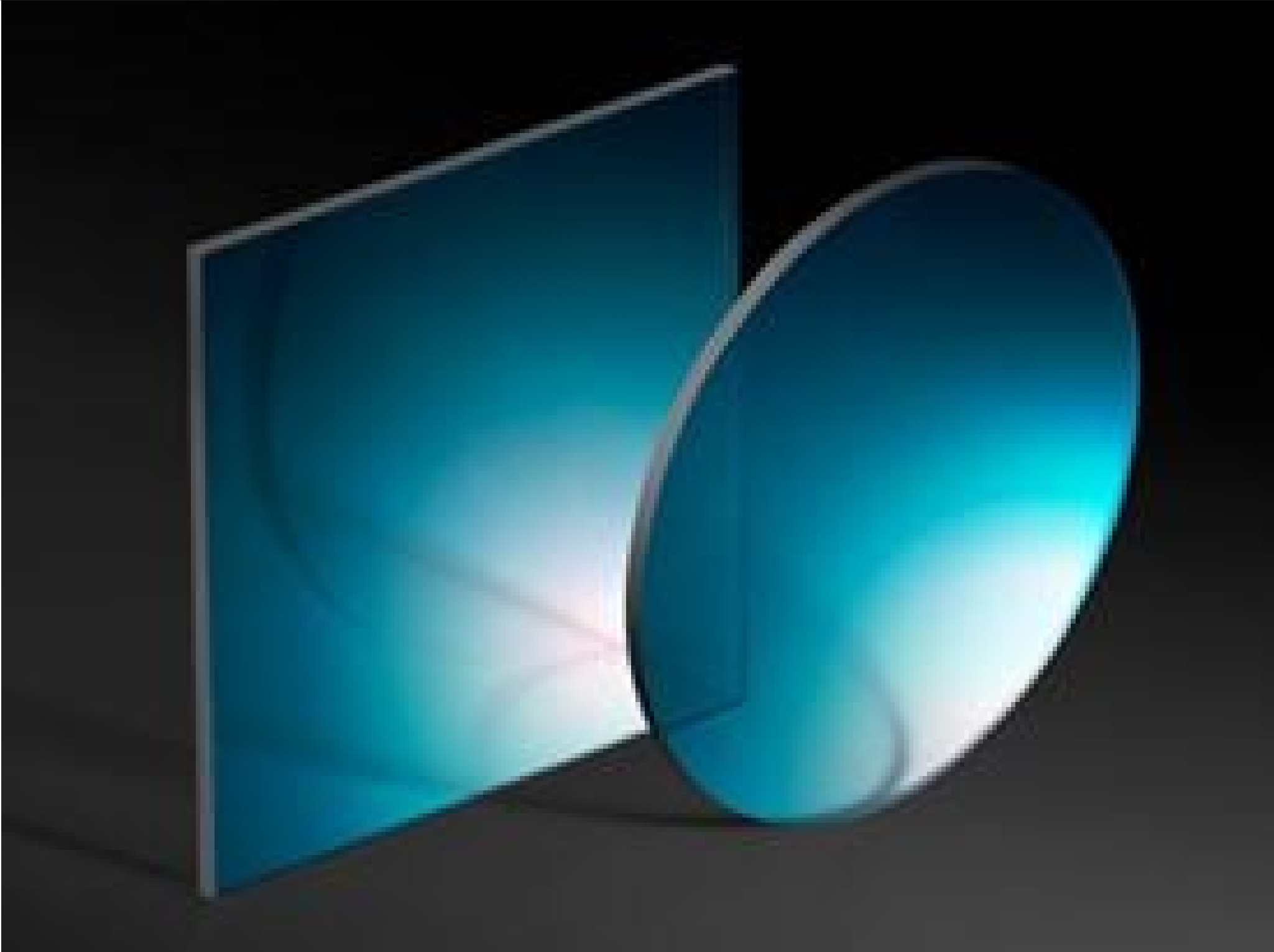

Produkt #19-640 3-4 TAGE

-

1

+

 €85,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€85,00

Stk. 6+

€68,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d):
58

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):
182.88 x 228.60

Größe (mm):

203.2 x 254.0 ±0.254
Größe (Zoll): 8.00 x 10.00 ±0.010
Dicke (mm): 1.52 ±0.1
Dicke (Zoll): 0.06
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 60
Kanten: Smooth, Machined
Brechungsindex n_d: 1.49
Substrat: PMMA
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1600
Länge (mm): 202.30
Breite (mm): 254.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen