


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

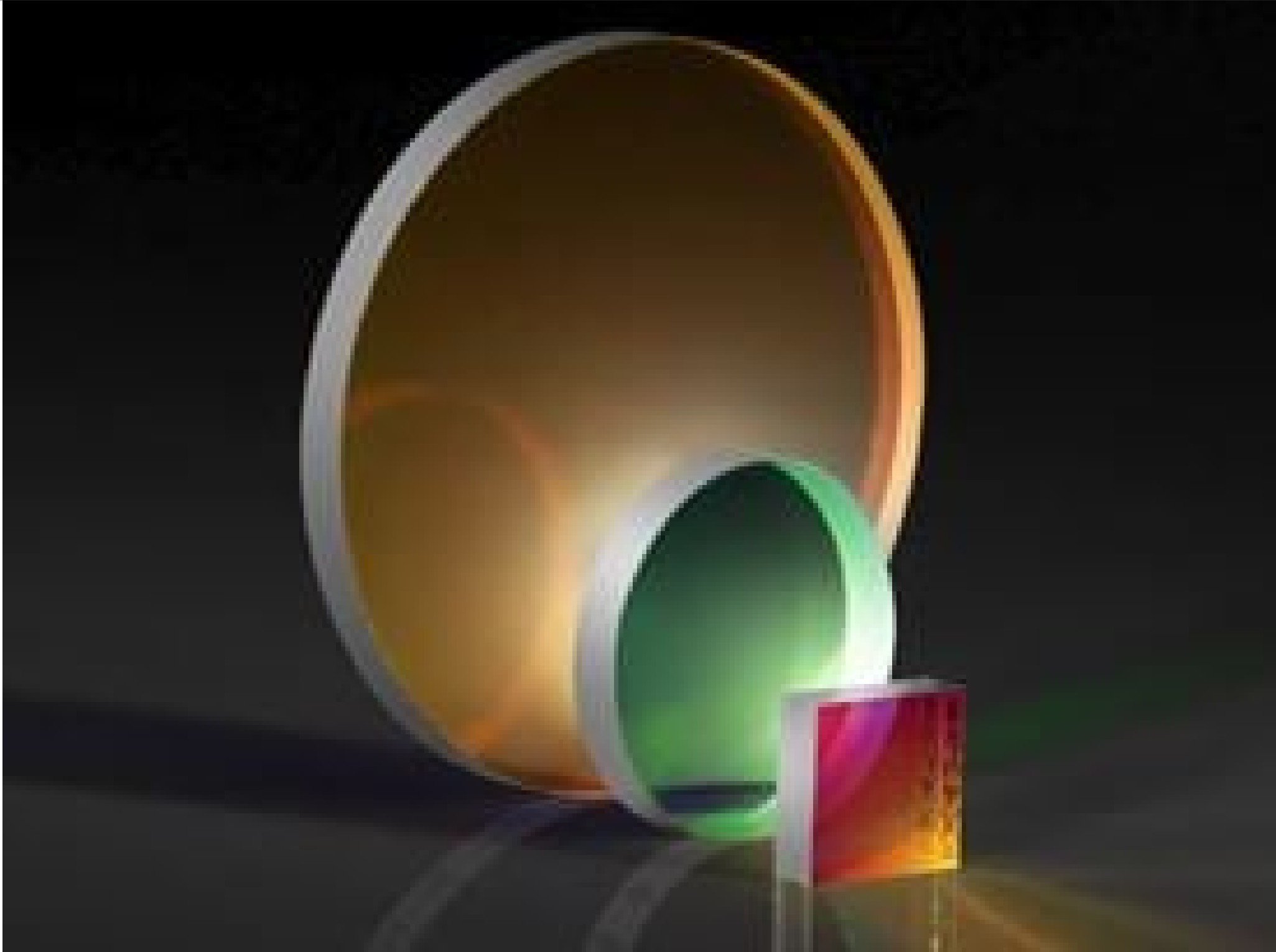

OD 2.0 Shortpass Filters

Produkt #15-264 3-4 TAGE



1



€104,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€104,00

Stk. 10+

€93,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
25.00 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):  
0

Optische Dichte OD:  
≥2.0

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grenzwellenlänge (nm):</b><br>850.00 ±17                                                        |
| <b>Substrat:</b>  |
| <b>Beschichtung:</b><br>Hard Coated                                                                |
| <b>Sperrbereich (nm):</b><br>900 -1110                                                             |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                               |
| <b>Dicke (mm):</b><br>2.00 ±0.10                                                                   |
| <b>Transmission (%):</b><br>≥85                                                                    |
| <b>Transmissionsbereich (nm):</b><br>440 - 825                                                     |
| <b>Typ:</b><br>Shortpass Filter                                                                    |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>90                                                                    |
| <b>Resistenz Umwelteinflüsse:</b><br>ML-STD-810F, Section 507.4                                    |
| <b>Resistenz mechanische Einflüsse:</b><br>ML-C-48497A, Section 3.4.1                              |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>440 - 110                                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |