


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#)
/ [Dachkantprismen](#)

[4 Produkte der Produktfamilie](#)

TECHSPEC® 9mm, U

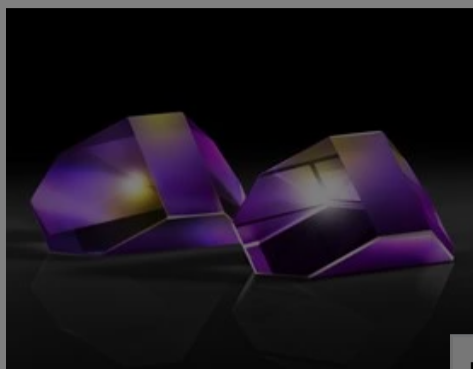

Amici Roof Prisms

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

Absenden

1 €99^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€99,00 stückpreis
Stk. 6-25	€80,50 stückpreis
Stk. 26-49	€72,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv
der geltenden
Mehrwertsteuer
und Abgaben

Downloadbereich

- STEP:step
- PDF-Zeichnung:pdf IGES:igs
- eDrawing:eprt
- EO Spec Sheet
- [Alle Dateien herunterladen](#)

Produktdetails

Typ: Amici Roof Prism

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm): 8.00

Toleranz Größe (mm): +0/-0.1

Auflösung (Bogensekunden): 6.00

Fase: Protective as needed

Optische Eigenschaften

Beschichtung: Uncoated

Substrat: **N-BK7**

Oberflächenqualität: 10-40

Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±5

Bildorientierung: Right-Handed

Strahlableitung (°): 90

Wellenlängenbereich (nm): 150 - 2200

Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm: 3.00

Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm: 1.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: **Konform**

Reach 219: **Konform**

Konformitätszertifikat: [Anzeigen](#)

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialwahl und Oberflächenbeschichtung
 - Hochpräzise Oberflächenqualität und optische Eigenschaften
 - Enge Toleranzen und komplexe Formgebung
 - Skalierbare Produktion – vom Prototypen bis zur Serienfertigung
- Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsdienste](#).

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

Produktdetails

- Strahlablenkung um 90°
- Invertieren und spiegeln Bilder
- Auflösung 6 Bogensekunden

Dachkantprismen erzeugen invertierte und gespiegelte Bilder mit einer Strahlablenkung von 90°. Die Prismen sind ideal für Spektive und optische Instrumente geeignet bei denen ein umgekehrtes Bild von einem Objektiv wieder richtig herum abgebildet und um 90° umgelenkt werden soll, um den richtigen visuellen Eindruck zu erhalten.

Technische Informationen

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Stock No. Uncoated	Stock No. Protected Silver Coated
9.00	12.18	12.73	8.00	#45-662	#12-638
14.00	18.95	19.80	13.00	#45-261	#12-639

Häufig zusammen gekauft




#32-329 – 5mm, Aluminium Beschichtung, rechtwinkliges Prisma aus N-BK7
€65,00

Stk.




#32-525 – 2mm, unbeschichtet, rechtwinkliges Prisma aus N-BK7
€95,50

Stk.

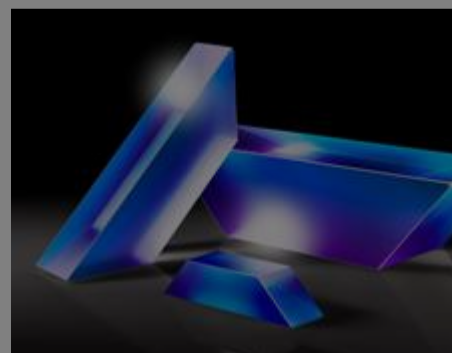

#32-553 – 15mm Doveprisma, unbeschichtet
€135,00

Stk.

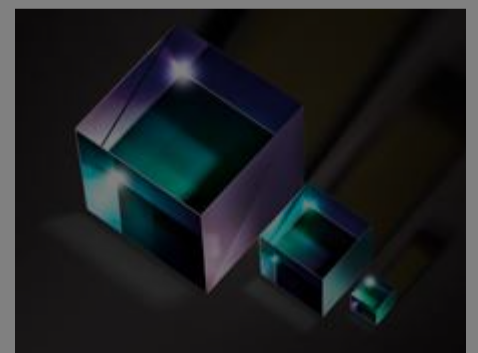

#32-601 – Strahlteilerwürfel, 10 mm, 50R/50T
€213,00

Stk.

Tipps & Downloads

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

Medientyp

- Anwendungshinweis
- Video
- FAQ
- Glossar



mehr anzeigen