

Adapterplatte für #55-028



#55-037

Produkt **#55-037** 20+ In Stock

-

1

+

€37⁷⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€37,75 stückpreis
Stk. 10+	€33,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Adapter Brackets & Plates

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1.57

Länge (Zoll):

40.00

Länge (mm):


40 x40 x5	Größe (mm):
Gewinde & Montage	
(4) M2 x0.4, (4) M3 x0.5, (1) 1/4-20	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
- Grobe Verstellung um 360°
- Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium

Die metrischen Drehbühnen besitzen ein gleitendes Führungssystem, das eine Drehung um 360° ermöglicht. Die Modelle mit Mikrometerverstellung haben ein präzises metrisches Mikrometer und einen Umschaltmechanismus, der einen Wechsel zwischen grober und feiner Einstellung (±5° an jeder Position) möglich macht. Das manuelle Modell bietet eine reibungslose manuelle Einstellung um 360° in 1° Schritten. Die metrischen Drehbühnen besitzen einen Feststellmechanismus, um die Position der Bühne zu fixieren. Für die Befestigung auf Lochplatten können die [metrischen Grundplatten](#) verwendet werden.

Technische Informationen

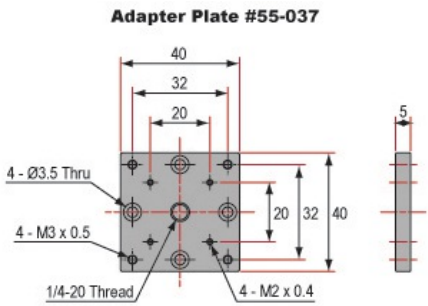

Units: mm