 


Adapterplatte für #55-029



#55-038



Produkt **#55-038** **5 In Stock**

- 1 + €38⁷⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-9	€38,75 stückpreis
Stk. 10+	€34,80 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Adapter Brackets & Plates **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (Zoll): 2.36

Länge (mm):
60.00

Größe (mm):
60 x 60 x 7

Gewinde & Montage

Gewinde:
(4) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4, (1) 1/4-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen


Reach 247:
Konform

Produktdetails

- Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
- Grobe Verstellung um 360°
- Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um $\pm 5^\circ$
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium

Die metrischen Drehbühnen besitzen ein gleitendes Führungssystem, das eine Drehung um 360° ermöglicht. Die Modelle mit Mikrometerverstellung haben ein präzises metrisches Mikrometer und einen Umschaltmechanismus, der einen Wechsel zwischen grober und feiner Einstellung ($\pm 5^\circ$ an jeder Position) möglich macht. Das manuelle Modell bietet eine reibungslose manuelle Einstellung um 360° in 1° Schritten. Die metrischen Drehbühnen besitzen einen Feststellmechanismus, um die Position der Bühne zu fixieren. Für die Befestigung auf Lochplatten können die [metrischen Grundplatten](#) verwendet werden.

Technische Informationen

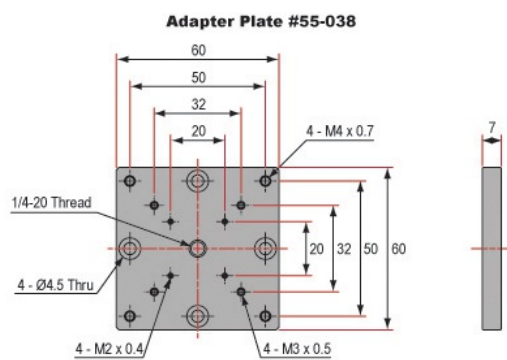

Units: mm