 



Hoya Bandpassfilter aus Farbglas B390 (UV-VIS), 12 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [Hoya](#)

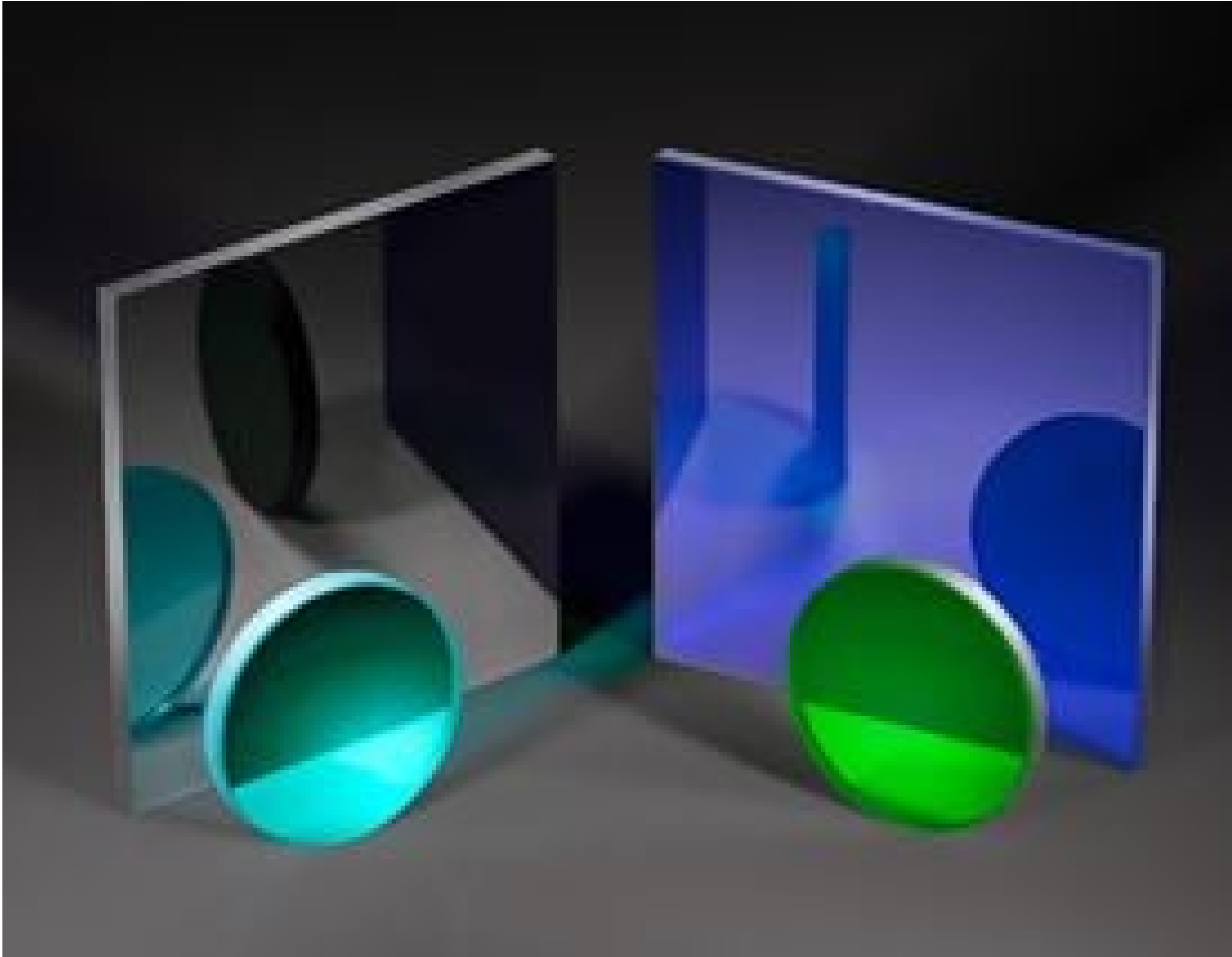

Produkt **#48-631** 3-4TAGE

Weitere Bandbreiten

- 1 + **€37,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€37,00
Stk. 11+
€33,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00

Zentralwellenlänge ZWL (nm): 390.00
Dichte (g/cm³): 2.57
Halbwertsbreite FWHM (nm): 125.00
Glas-/Filternummer: Hoya B390
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Violet
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Parallelität (Bogenminuten): ≤1
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen