 



Hoya Bandpassfilter aus Farbglas B460 (UV-VIS), 25 mm quadratisch

Mehr Produkte von [Hoya](#)

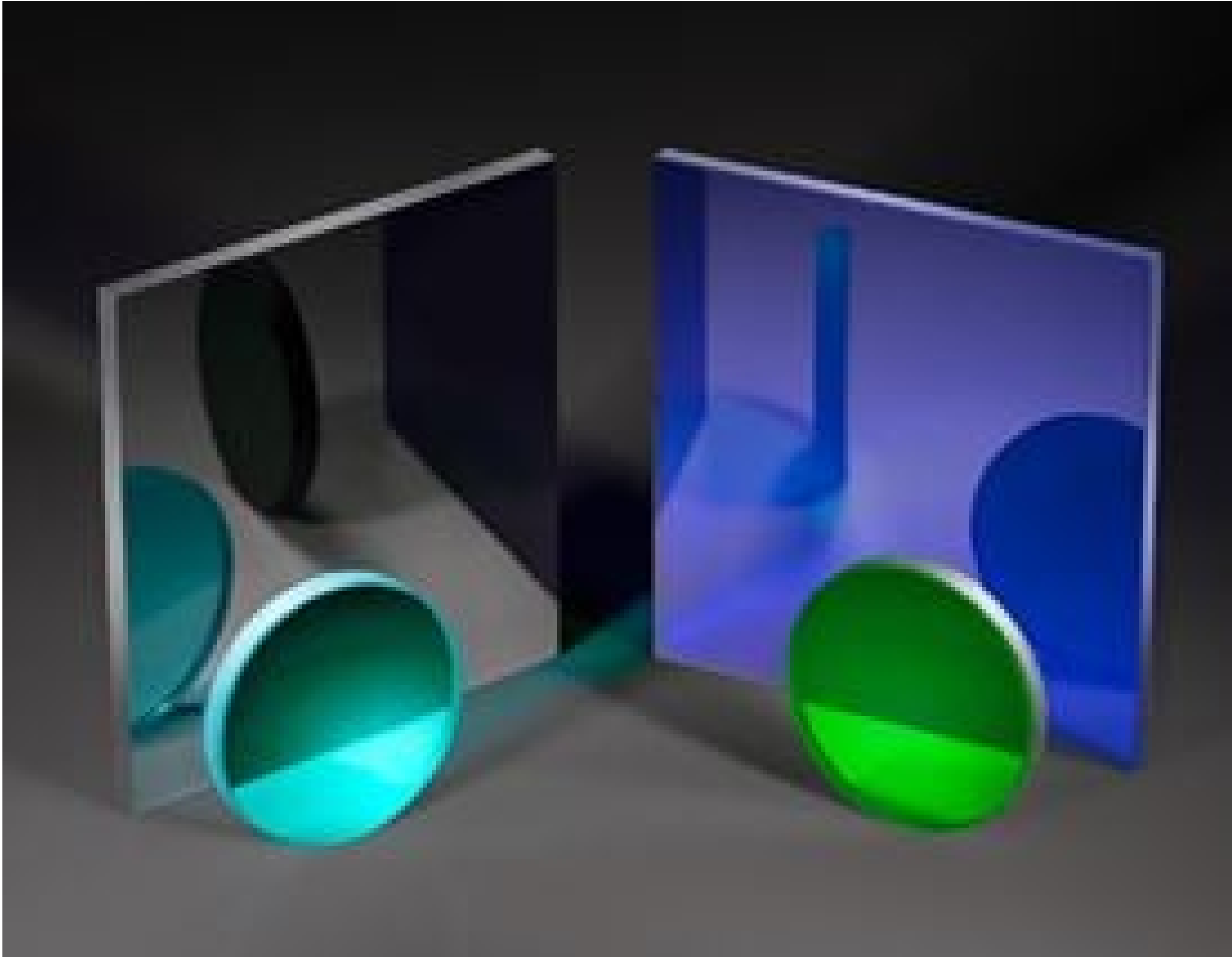

Produkt **#34-444** 3-4TAGE

- 1 + **€63,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€63,00
Stk. 11+
€56,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
25.0 x 25.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

460.00
Dichte (g/cm³): 2.60
Halbwertsbreite FWHM (nm): 200.00
Glas-/Filternummer: Hoya B460
Substrat: ☐ Colored Glass
Länge (mm): 25.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Breite (mm): 25.00
Parallelität (Bogenminuten): ≤1
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen