


Testbild Farbscanner

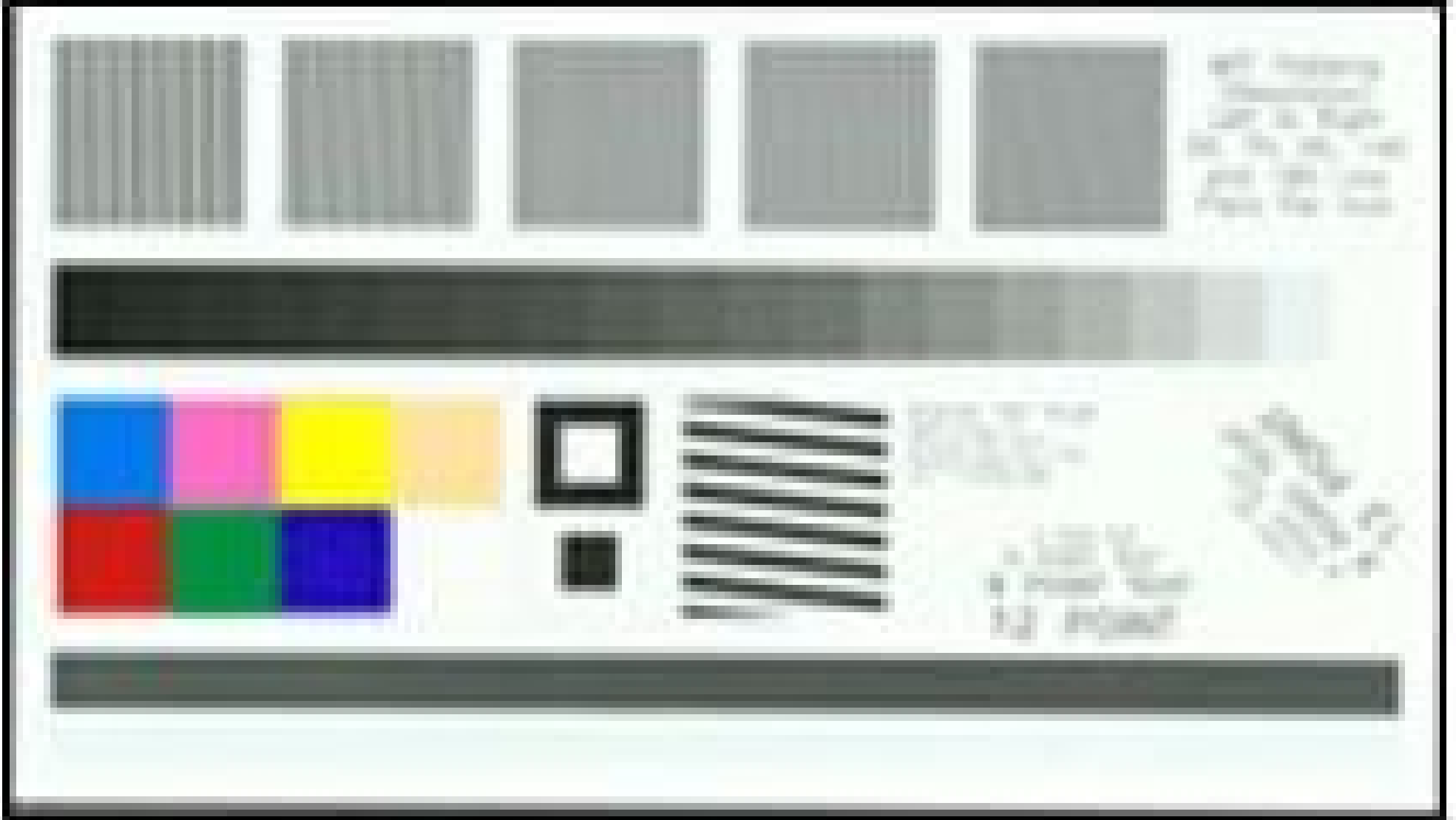

Produkt **#58-197** **3 In Stock**

- 1 + €322.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4	€322,00 stückpreis
Stk. 5+	€306,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Hinweis:

Colors on Target: CYAN Azure Blue #72, MAGENTA True Pink #337, YELLOW Medium Yellow # 10, AMBER Bastard Amber #02, RED Fire #19, GREEN Moss Green #89, BLUE Brilliant Blue #69, WHITE

NIST-Zertifikat:

No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

110 x 190 **Mustergroße (mm):**

110 x 190 **Größe (mm):**

Optische Eigenschaften

Photo Paper **Substrat:**

Konformität mit Standards

Konform **RoHS 2015:**

Anzeigen **Konformitätszertifikat:**

Konform **Reach 235:**

Produktdetails

- Ideal für die Bewertung von Farbflächbettschannern

Das Farbscannertestbild ist ideal für die Bewertung von jedem digitalen, bildgebenden Gerät oder Scanner. Das Testbild beinhaltet 5 Auflösungstestmuster (30, 75, 95, 140 und 180 Linienpaare pro Inch), einen Graukeil mit 20 Dichtestufen, alphanumerische Auflösung, 2 Streifen mit konstanter Dichte, 8 Farbfelder und ein verkipptes Strichgitter.

Technische Informationen

