


Testbild Farbscanner

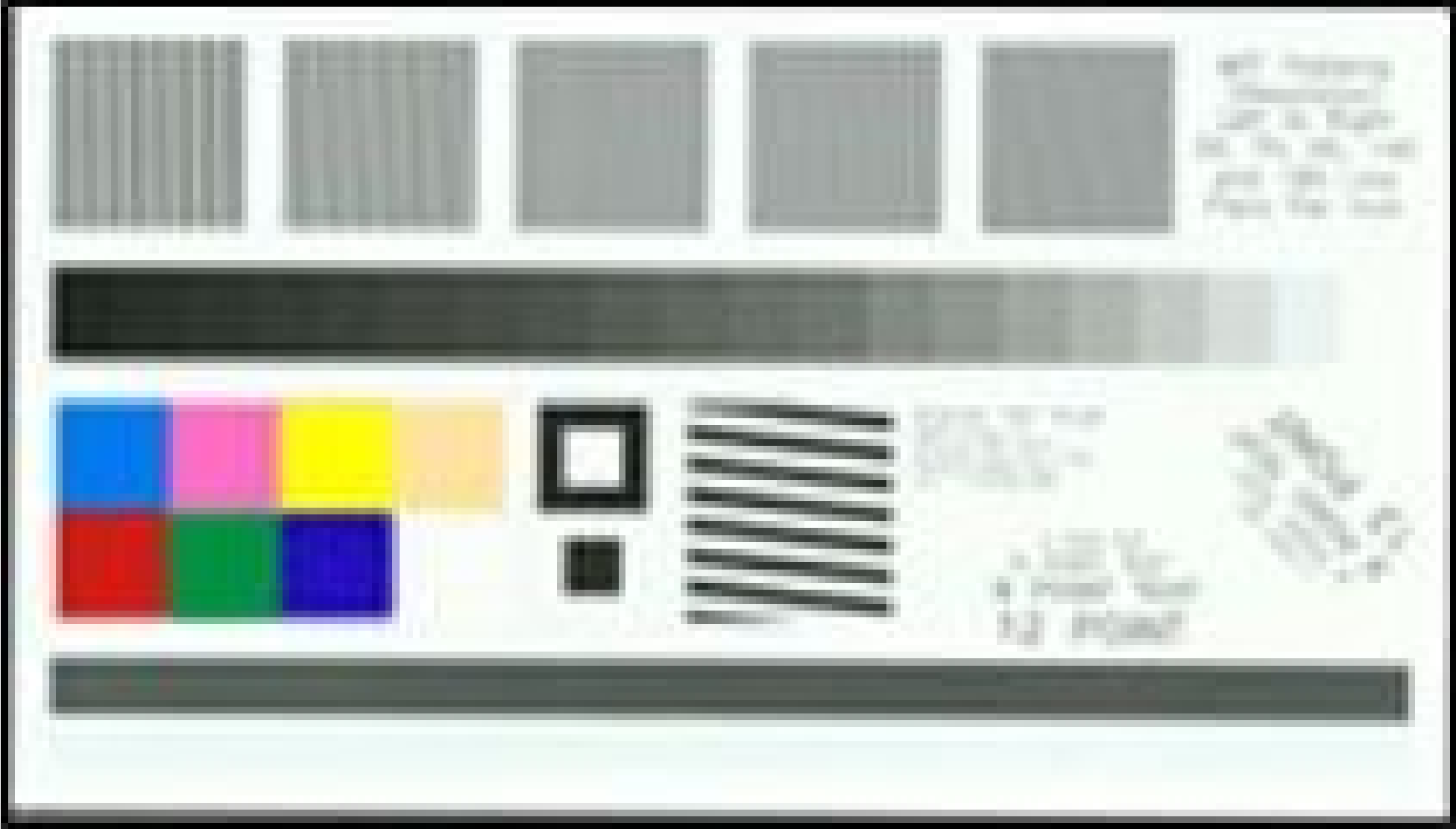

Produkt **#58-197** **3 In Stock**

-

1

+

€322^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€322,00 stückpreis
Stk. 5+	€306,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Hinweis:

Colors on Target: CYAN Azure Blue #72, MAGENTA True Pink #337, YELLOWMedium Yellow # 10, AMBER Bastard Amber #02, RED Fire #19, GREEN Moss Green #89, BLUE Brilliant Blue #69, WHITE

NIST-Zertifikat:

No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

110 x 190

110 x 190

Substrat:

Photo Paper

RoHS 2015:

Konform

Konformitätszertifikat:

Anzeigen

Reach 235:

Konform

- Ideal für die Bewertung von Farbflachbettsannern

Das Farbscannertestbild ist ideal für die Bewertung von jedem digitalen, bildgebenden Gerät oder Scanner. Das Testbild beinhaltet 5 Auflösungstestmuster (30, 75, 95, 140 und 180 Linienpaare pro Inch), einen Graukeil mit 20 Dichtestufen, alphanumerische Auflösung, 2 Streifen mit konstanter Dichte, 8 Farbfelder und ein verkipptes Strichgitter.

Color Scanner Test Target

MTF Patterns (Resolution)
Left to Right
30, 70, 85, 140
and 180 Line
Pairs Per Inch

Scanner Test Target
DANCO C-1
8 POINT TEST
POINT, TOP
12 POINT
TEST

See Detail A

Detail A

1	2	3	4
5	6	7	8

1) Cyan
Azure Blue #72
L* = 50.61
a* = -9.92
b* = -47.89

2) Magenta
True Pink #337
L* = 64.56
a* = 50.02
b* = -17.81

3) Yellow
Medium Yellow #10
L* = 88.39
a* = -8.97
b* = 95.77

4) Amber
Bastard Amber #02
L* = 94.68
a* = 17.47
b* = 28.55

5) Red
Fire #39
L* = 39.97
a* = 66.95
b* = 49.36

6) Green
Moss Green #89
L* = 47.42
a* = -52.54
b* = 24.85

7) Blue
Brilliant Blue #69
L* = 31.04
a* = 14.19
b* = -53.96

8) White
White #
L* = 96.65
a* = -1.41
b* = 4.10

Units: mm