

 

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Hoya Bandpassfilter aus Farbglas B390 (UV-VIS), 50 mm Durchmesser, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)

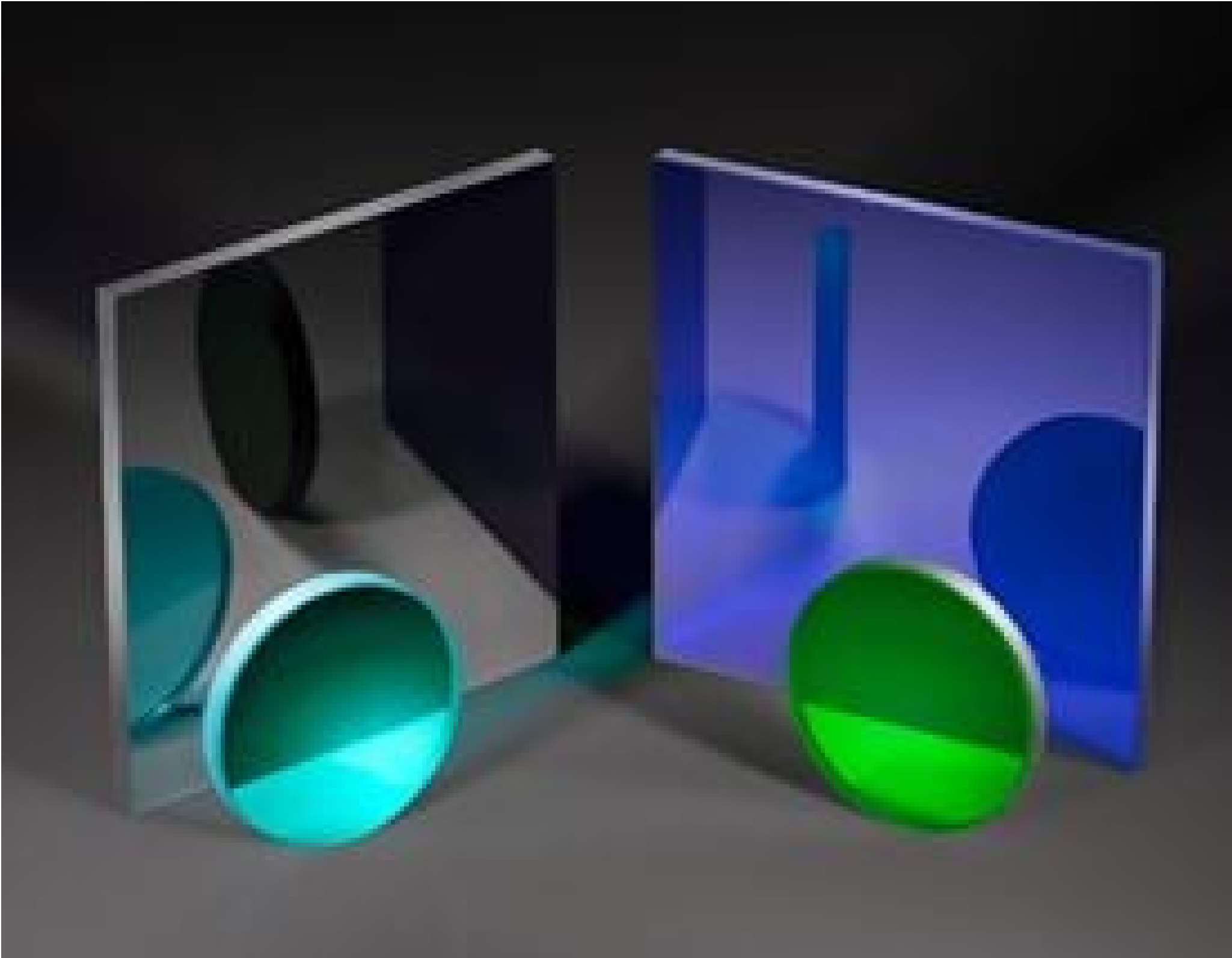

Produkt #18-784 3-4 TAGE

[Weitere Bandbreiten](#)

- 1 +

€108,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€108,00

Stk. 11+

€96,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Zentralwellenlänge ZWL (nm): 390.00
Dichte (g/cm³): 2.57
Halbwertsbreite FWHM (nm): 125.00
Glas-/Filternummer: Hoya B390
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Violet
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Parallelität (Bogenminuten): ≤2
Toleranz Größe (mm): ±0.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen