 



Hoya Bandpassfilter aus Farbglas U330 (UV), 12 mm Durchmesser, 1 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)

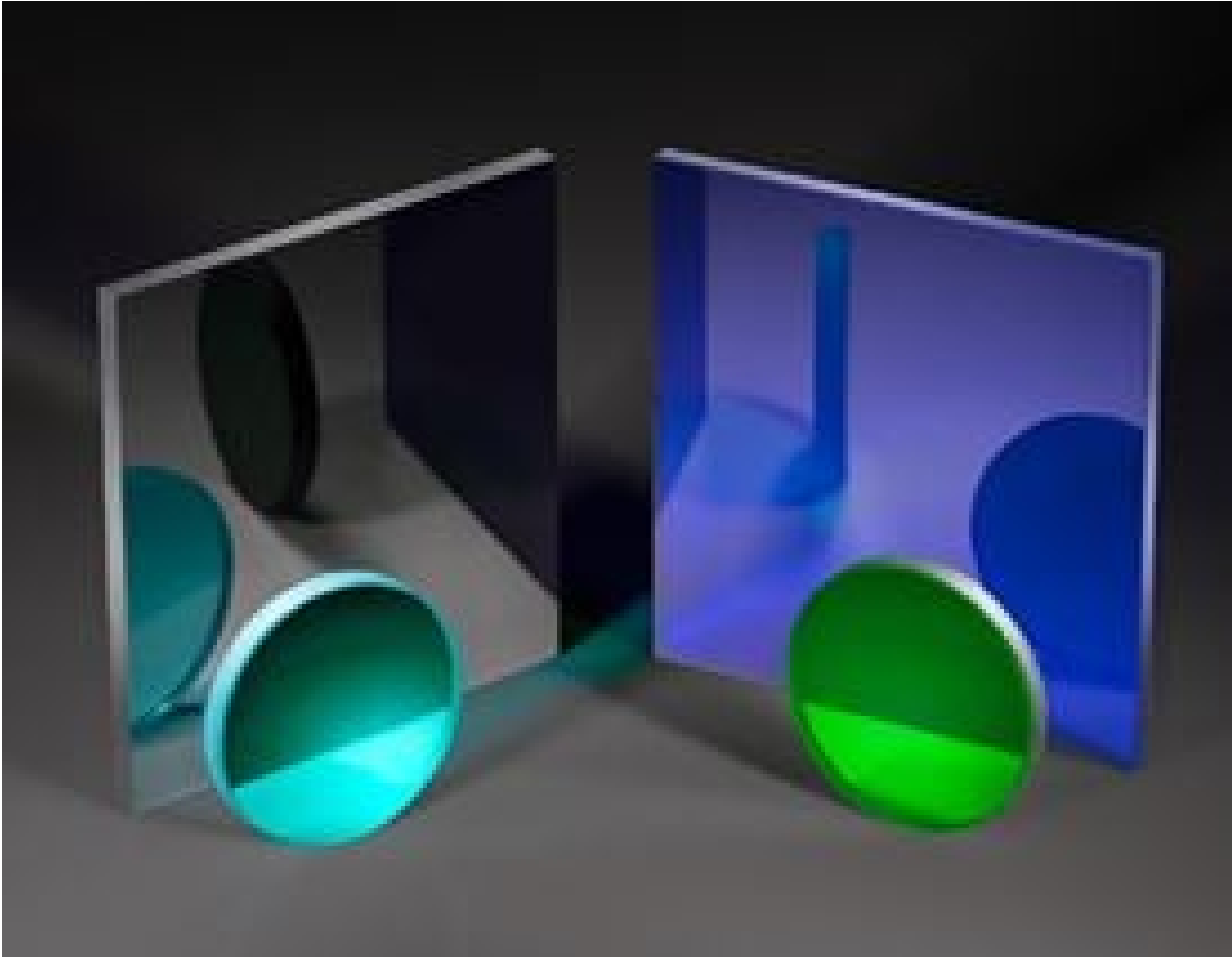

Produkt **#18-761** 3-4 TAGE

Weitere Bandbreiten

- 1 + **€41,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€41,00

Stk. 11+
€37,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00

Zentralwellenlänge ZWL (nm): 330.00
Dichte (g/cm³): 2.78
Halbwertsbreite FWHM (nm): 140.00
Glas-/Filternummer: Hoya U330
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV
Parallelität (Bogenminuten): ≤1
Toleranz Größe (mm): ±0.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen