


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Hoya Bandpassfilter aus Farbglas U340 (UV), 50 mm Durchmesser, 2,5 mm Dicke

Mehr Produkte von [Hoya](#)

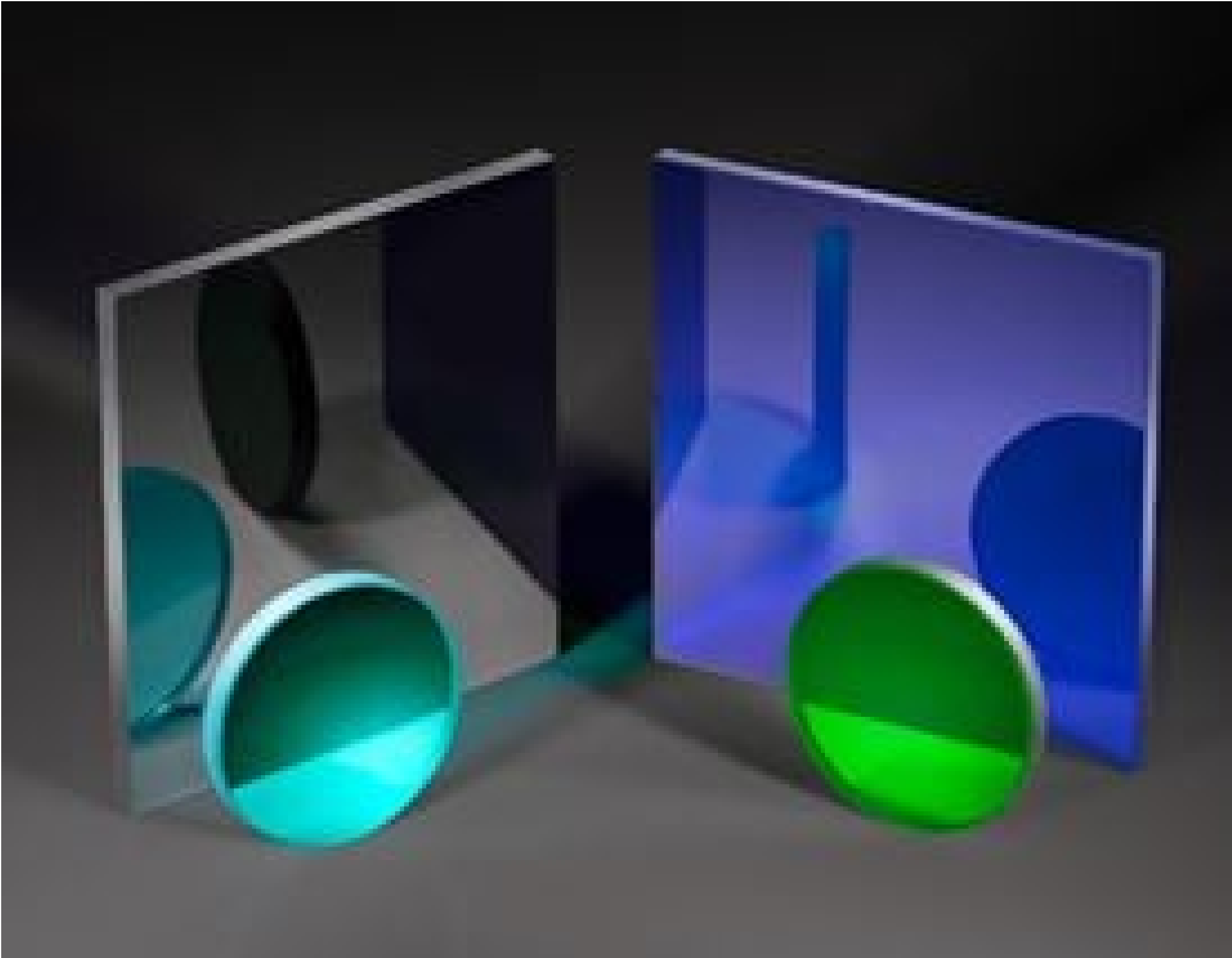

Produkt #18-769 ☐ Lagernd

☐ [Weitere Bandbreiten](#)



1



€169,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€169,00

Stk. 11+

€149,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Zentralwellenlänge ZWL (nm): 340.00
Dichte (g/cm³): 2.92
Halbwertsbreite FWHM (nm): 85.00
Glas-/Filternummer: Hoya U340
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV
Parallelität (Bogenminuten): ≤2
Toleranz Größe (mm): ±0.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen