

N-32, 90°-Version, Infiniprobe™ UV Videomikroskop

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



Produkt #62-854 **KONTAKT**

⊖ 1 ⊕ €4.130⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€4.130,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Long Distance Microscope **Typ:**
UV, Right Angle **Art:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

100.00 **Länge (mm):**

Max. Durchmesser (mm):

78.5

Gewicht (g):

181.4

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:

2.75mm

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:

2.0mm

Vergrößerung PMAG:

0X - 3.2X

Arbeitsabstand (mm):

32 - ∞

Sensor

Max. Sensorgröße:

2/3"

Gewinde & Montage

Mount:

C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

Konform

Reach 224:

Konform

Konformitätszertifikat:

Anzeigen


Produktdetails

- Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
- Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
- Max. Sensorgröße 2/3"
- C-Mount
- Keine Adapter nötig

Das InfiniProbe™ S-80- und S-32-UV-Video-Mikroskop besitzt eine hohe Transmission im UV und ist mit den Vergrößerungen 0X - 8X und 0X - 3,2X erhältlich. Es kann mit Sensoren bis 2/3" eingesetzt werden. Das InfiniProbe™ hat einen C-Mount-Anschluss und verfügt über eine hervorragende Auflösung auch im UV-Bereich. Zur Verdopplung der Vergrößerung kann der DL-UV- (#58-947) oder der LDL-UV-Verdopplungstubus (#58-948) hinter den C-Mount geschraubt werden. Das UV-InfiniProbe™ ist auch als 90°-Modell verfügbar. Nützlich ist es besonders dann, wenn wenig Platz zur Verfügung steht (siehe N-80- und N-32-Modelle). Für die Montage wird eine 1/4-20-Halteklammer mitgeliefert. [UV-Beleuchtungen](#) sind separat erhältlich.

Technische Informationen

InfiniProbe™ UV Video Microscopes
Right Angle Configuration

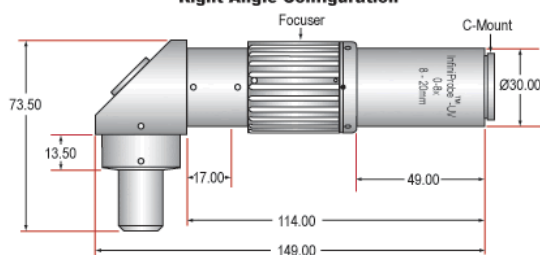

InfiniProbe™ UV Video Microscopes Standard Configuration

