

## Irisblendegehäuse für 14,8 mm Außendurchmesser



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921



Produkt **#23-120** **14 In Stock**

- 1 + €46<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-4	€46,00 stückpreis
Stk. 5-9	€41,50 stückpreis
Stk. 10-25	€37,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**!** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

**Kompatibler Irisdurchmesser (mm):**  
14.8

**Außendurchmesser (mm):**  
39.0

6.00 **Dicke (mm):**

12.70 **Höhe optische Achse (mm):**

## Gewinde & Montage

M4 x0.7 and 8-32 **Gewinde:**

4-40 **Inbusschraubengewinde:**

## Konformität mit Standards

**Konform** **RoHS 2015:**

**Anzeigen** **Konformitätszertifikat:**


**Konform** **Reach 235:**

## Produktdetails

- Mehrere Blendendurchmesser erhältlich
- Aus stabilem, eloxierten Aluminium
- Einschließlich Befestigungsschraube

Die Irisblendengehäuse passen zu den am häufigsten verwendeten **Irisblenden** und bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Diese Gehäuse lassen sich an unterschiedlichen Stangen mit englischen Gewinden montieren; zur Fixierung wird mit jedem Gehäuse eine Befestigungsschraube geliefert.

## Technische Informationen

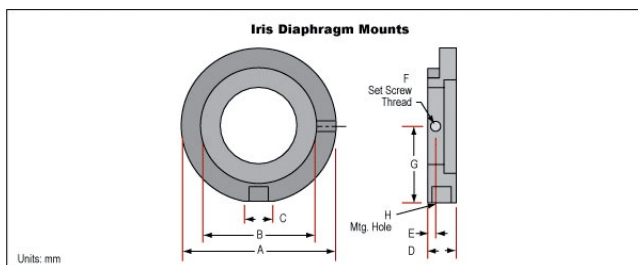

Iris Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	Stock No.
19.8	30.8	19.8	6.1	6.35	2.5	4-40	15.1	8-32	<a href="#">#53-918</a>
37.0	50.8	37.0	9.0	9.5	2.8	6-32	25.0	1/4-20	<a href="#">#53-919</a>
53.0	66.0	53.0	9.9	9.5	3.0	6-32	32.7	1/4-20	<a href="#">#53-920</a>
70.0	86.0	70.0	10.1	9.5	3.8	6-32	42.7	1/4-20	<a href="#">#53-921</a>
21.0	32.0	21.0	6.2	9.5	3.2	4-40	15.7	8-32	<a href="#">#54-862</a>
38.0	52.0	38.0	9.1	9.5	3.2	6-32	25.6	1/4-20	<a href="#">#54-863</a>
54.0	67.0	54.0	8.9	9.5	3.8	6-32	33.2	1/4-20	<a href="#">#54-864</a>
72.0	88.0	72.0	10.3	11.5	3.8	6-32	43.7	1/4-20	<a href="#">#54-865</a>

□