

Irisblendengehäuse für 19,8 mm Außendurchmesser



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921



Produkt **#23-121** **20+ In Stock**

-

1

+

€46^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€46,00 stückpreis
Stk. 5-9	€41,50 stückpreis
Stk. 10-25	€37,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
19.8	Kompatibler Irisdurchmesser (mm):
39.0	Außendurchmesser (mm):

	Dicke (mm):
6.00	
	Höhe optische Achse (mm):
19.05	
Gewinde & Montage	
	Gewinde:
M4 x0.7 and 8-32	
	Inbusschraubengewinde:
4-40	

Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 235:
Konform	

Produktdetails


• Mehrere Blendendurchmesser erhältlich

• Aus stabilem, eloxierten Aluminium

• Einschließlich Befestigungsschraube

Die Irisblendengehäuse passen zu den am häufigsten verwendeten [Irisblenden](#) und bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Diese Gehäuse lassen sich an unterschiedlichen Stangen mit englischen Gewinden montieren; zur Fixierung wird mit jedem Gehäuse eine Befestigungsschraube geliefert.

Technische Informationen

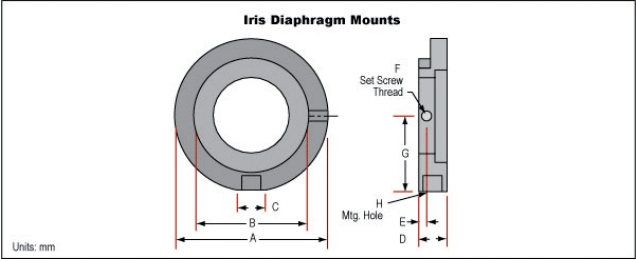

Iris Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	Stock No.
19.8	30.8	19.8	6.1	6.35	2.5	4-40	15.1	8-32	#53-918
37.0	50.8	37.0	9.0	9.5	2.8	6-32	25.0	1/4-20	#53-919
53.0	66.0	53.0	9.9	9.5	3.0	6-32	32.7	1/4-20	#53-920
70.0	86.0	70.0	10.1	9.5	3.8	6-32	42.7	1/4-20	#53-921
21.0	32.0	21.0	6.2	9.5	3.2	4-40	15.7	8-32	#54-862
38.0	52.0	38.0	9.1	9.5	3.2	6-32	25.6	1/4-20	#54-863
54.0	67.0	54.0	8.9	9.5	3.8	6-32	33.2	1/4-20	#54-864
72.0	88.0	72.0	10.3	11.5	3.8	6-32	43.7	1/4-20	#54-865

