

Irisblendengehäuse für 22 mm Außendurchmesser



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921



Produkt **#23-123** **20+ In Stock**

-

1

+

€47⁶⁴

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€47,64 stückpreis
Stk. 5-9	€42,95 stückpreis
Stk. 10-25	€38,73 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Physikalische und mechanische Eigenschaften

22.0	Kompatibler Irisdurchmesser (mm):
39.0	Außendurchmesser (mm):
6.00	Dicke (mm):
19.05	Höhe optische Achse (mm):

Gewinde & Montage

M4 x0.7 and 8-32	Gewinde:
4-40	Inbusschraubengewinde:


Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

PRODUKTDDETAILS

- Mehrere Blendendurchmesser erhältlich
 - Aus stabilem, eloxierten Aluminium
 - Einschließlich Befestigungsschraube
- Die Irisblendengehäuse passen zu den am häufigsten verwendeten **Irisblenden** und bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Diese Gehäuse lassen sich an unterschiedlichen Stangen mit englischen Gewinden montieren; zur Fixierung wird mit jedem Gehäuse eine Befestigungsschraube geliefert.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

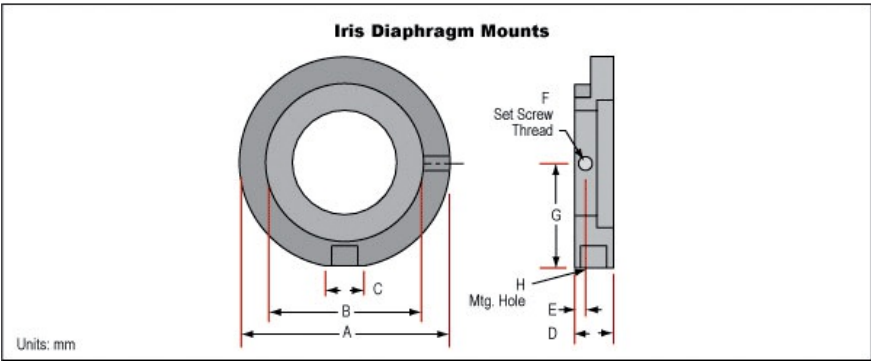

Iris Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	Stock No.
19.8	30.8	19.8	6.1	6.35	2.5	4-40	15.1	8-32	#53-918
37.0	50.8	37.0	9.0	9.5	2.8	6-32	25.0	1/4-20	#53-919
53.0	66.0	53.0	9.9	9.5	3.0	6-32	32.7	1/4-20	#53-920
70.0	86.0	70.0	10.1	9.5	3.8	6-32	42.7	1/4-20	#53-921
21.0	32.0	21.0	6.2	9.5	3.2	4-40	15.7	8-32	#54-862
38.0	52.0	38.0	9.1	9.5	3.2	6-32	25.6	1/4-20	#54-863
54.0	67.0	54.0	8.9	9.5	3.8	6-32	33.2	1/4-20	#54-864
72.0	88.0	72.0	10.3	11.5	3.8	6-32	43.7	1/4-20	#54-865

