

## Irisblendengehäuse für 37 mm Außendurchmesser



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921



Produkt **#53-919** **2 In Stock**

- 1 + €47<sup>25</sup>

**+ WARENKORB**

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €47,25 stückpreis               |
| Stk. 5-9      | €41,70 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €38,70 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

● Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Kompatibler Irisdurchmesser (mm):

37.0

Außendurchmesser (mm):

50.8

9.50

Dicke (mm):

## Gewinde & Montage

1/4-20

Gewinde:

6-32

Inbusschraubengewinde:

## Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Konform


Reach 235:

## Produktdetails

- Mehrere Blendendurchmesser erhältlich
- Aus stabilem, eloxiertem Aluminium
- Einschließlich Befestigungsschraube

Die Irisblendengehäuse passen zu den am häufigsten verwendeten [Irisblenden](#) und bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Diese Gehäuse lassen sich an unterschiedlichen Stangen mit englischen Gewinden montieren; zur Fixierung wird mit jedem Gehäuse eine Befestigungsschraube geliefert.

## Technische Informationen

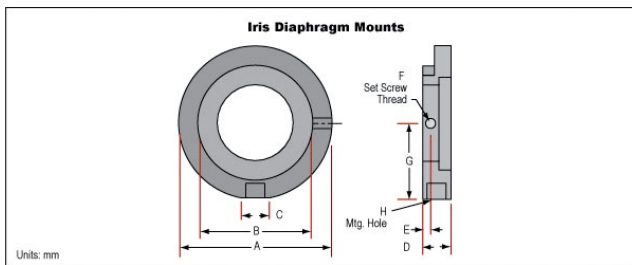

| Iris Diameter | A    | B    | C    | D    | E   | F    | G    | H      | Stock No.               |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|-------------------------|
| 19.8          | 30.8 | 19.8 | 6.1  | 6.35 | 2.5 | 4-40 | 15.1 | 8-32   | <a href="#">#53-918</a> |
| 37.0          | 50.8 | 37.0 | 9.0  | 9.5  | 2.8 | 6-32 | 25.0 | 1/4-20 | <a href="#">#53-919</a> |
| 53.0          | 66.0 | 53.0 | 9.9  | 9.5  | 3.0 | 6-32 | 32.7 | 1/4-20 | <a href="#">#53-920</a> |
| 70.0          | 86.0 | 70.0 | 10.1 | 9.5  | 3.8 | 6-32 | 42.7 | 1/4-20 | <a href="#">#53-921</a> |
| 21.0          | 32.0 | 21.0 | 6.2  | 9.5  | 3.2 | 4-40 | 15.7 | 8-32   | <a href="#">#54-862</a> |
| 38.0          | 52.0 | 38.0 | 9.1  | 9.5  | 3.2 | 6-32 | 25.6 | 1/4-20 | <a href="#">#54-863</a> |
| 54.0          | 67.0 | 54.0 | 8.9  | 9.5  | 3.8 | 6-32 | 33.2 | 1/4-20 | <a href="#">#54-864</a> |
| 72.0          | 88.0 | 72.0 | 10.3 | 11.5 | 3.8 | 6-32 | 43.7 | 1/4-20 | <a href="#">#54-865</a> |

