

Irisblendengehäuse für 37 mm Außendurchmesser



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921



Produkt #23-128 **16 In Stock**

- 1 + €46⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

| | |
|------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4 | €46,00 stückpreis |
| Stk. 5-9 | €41,50 stückpreis |
| Stk. 10-25 | €37,50 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

● Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Kompatibler Irisdurchmesser (mm):
37.0

Außendurchmesser (mm):
52.0

Dicke (mm):

6.50

Höhe optische Achse (mm):

25.40

Gewinde & Montage

Gewinde:

M4 x0.7 and 8-32

Inbusschraubengewinde:

4-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

Konform

Konformitätszertifikat:

Anzeigen

Reach 235:


Konform

Produktdetails

- Mehrere Blendendurchmesser erhältlich
- Aus stabilem, eloxierten Aluminium
- Einschließlich Befestigungsschraube

Die Irisblendengehäuse passen zu den am häufigsten verwendeten [Irisblenden](#) und bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Diese Gehäuse lassen sich an unterschiedlichen Stangen mit englischen Gewinden montieren; zur Fixierung wird mit jedem Gehäuse eine Befestigungsschraube geliefert.

Technische Informationen

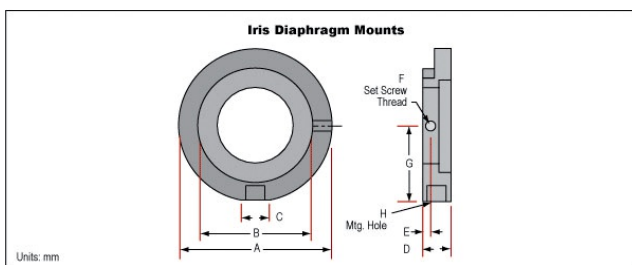

| Iris Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | Stock No. |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|-------------------------|
| 19.8 | 30.8 | 19.8 | 6.1 | 6.35 | 2.5 | 4-40 | 15.1 | 8-32 | #53-918 |
| 37.0 | 50.8 | 37.0 | 9.0 | 9.5 | 2.8 | 6-32 | 25.0 | 1/4-20 | #53-919 |
| 53.0 | 66.0 | 53.0 | 9.9 | 9.5 | 3.0 | 6-32 | 32.7 | 1/4-20 | #53-920 |
| 70.0 | 86.0 | 70.0 | 10.1 | 9.5 | 3.8 | 6-32 | 42.7 | 1/4-20 | #53-921 |
| 21.0 | 32.0 | 21.0 | 6.2 | 9.5 | 3.2 | 4-40 | 15.7 | 8-32 | #54-862 |
| 38.0 | 52.0 | 38.0 | 9.1 | 9.5 | 3.2 | 6-32 | 25.6 | 1/4-20 | #54-863 |
| 54.0 | 67.0 | 54.0 | 8.9 | 9.5 | 3.8 | 6-32 | 33.2 | 1/4-20 | #54-864 |
| 72.0 | 88.0 | 72.0 | 10.3 | 11.5 | 3.8 | 6-32 | 43.7 | 1/4-20 | #54-865 |

