

# Irisblendengehäuse für 53 mm Außendurchmesser



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921



Produkt **#23-131** **5 In Stock**

-

1

+

€46<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €46,00 stückpreis               |
| Stk. 5-9      | €41,50 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €37,50 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 53.0                                        | Kompatibler Irisdurchmesser (mm): |
| 78.0                                        | Außendurchmesser (mm):            |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
|       | Dicke (mm):               |
| 8.00  |                           |
|       | Höhe optische Achse (mm): |
| 38.10 |                           |

Gewinde & Montage

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
|                  | Gewinde:               |
| M4 x0.7 and 8-32 |                        |
|                  | Inbusschraubengewinde: |
| 4-40             |                        |


Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
|          | RoHS 2015:              |
| Konform  |                         |
|          | Konformitätszertifikat: |
| Anzeigen |                         |
|          | Reach 235:              |
| Konform  |                         |

Produktdetails

- Mehrere Blendendurchmesser erhältlich
  - Aus stabilem, eloxierten Aluminium
  - Einschließlich Befestigungsschraube
- Die Irisblendengehäuse passen zu den am häufigsten verwendeten [Irisblenden](#) und bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Diese Gehäuse lassen sich an unterschiedlichen Stangen mit englischen Gewinden montieren; zur Fixierung wird mit jedem Gehäuse eine Befestigungsschraube geliefert.

Technische Informationen

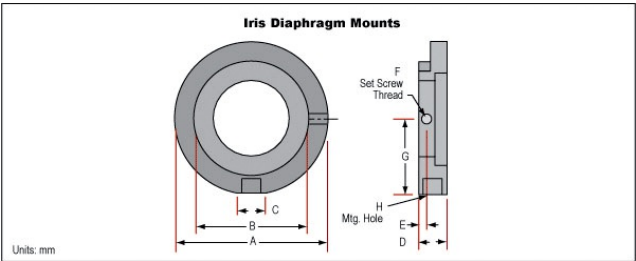

| Iris Diameter | A    | B    | C    | D    | E   | F    | G    | H      | Stock No.               |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|-------------------------|
| 19.8          | 30.8 | 19.8 | 6.1  | 6.35 | 2.5 | 4-40 | 15.1 | 8-32   | <a href="#">#53-918</a> |
| 37.0          | 50.8 | 37.0 | 9.0  | 9.5  | 2.8 | 6-32 | 25.0 | 1/4-20 | <a href="#">#53-919</a> |
| 53.0          | 66.0 | 53.0 | 9.9  | 9.5  | 3.0 | 6-32 | 32.7 | 1/4-20 | <a href="#">#53-920</a> |
| 70.0          | 86.0 | 70.0 | 10.1 | 9.5  | 3.8 | 6-32 | 42.7 | 1/4-20 | <a href="#">#53-921</a> |
| 21.0          | 32.0 | 21.0 | 6.2  | 9.5  | 3.2 | 4-40 | 15.7 | 8-32   | <a href="#">#54-862</a> |
| 38.0          | 52.0 | 38.0 | 9.1  | 9.5  | 3.2 | 6-32 | 25.6 | 1/4-20 | <a href="#">#54-863</a> |
| 54.0          | 67.0 | 54.0 | 8.9  | 9.5  | 3.8 | 6-32 | 33.2 | 1/4-20 | <a href="#">#54-864</a> |
| 72.0          | 88.0 | 72.0 | 10.3 | 11.5 | 3.8 | 6-32 | 43.7 | 1/4-20 | <a href="#">#54-865</a> |

