

# Irisblendengehäuse für 54 mm Außendurchmesser



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921



Produkt **#54-864** 20+ In Stock

-

1

+

€68<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €68,00 stückpreis               |
| Stk. 5-9      | €60,30 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €55,80 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 54.0                                        | Kompatibler Irisdurchmesser (mm): |
| 67.0                                        | Außendurchmesser (mm):            |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 9.50              | Dicke (mm):            |
| Gewinde & Montage |                        |
|                   | Gewinde:               |
| 1/4-20            |                        |
|                   | Inbusschraubengewinde: |
| 6-32              |                        |


|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Konformität mit Standards |                         |
| Konform                   | RoHS 2015:              |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |

|         |            |
|---------|------------|
| Konform | Reach 235: |
|---------|------------|

Produktdetails

- Mehrere Blendendurchmesser erhältlich
  - Aus stabilem, eloxierten Aluminium
  - Einschließlich Befestigungsschraube
- Die Irisblendengehäuse passen zu den am häufigsten verwendeten [Irisblenden](#) und bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Diese Gehäuse lassen sich an unterschiedlichen Stangen mit englischen Gewinden montieren; zur Fixierung wird mit jedem Gehäuse eine Befestigungsschraube geliefert.

Technische Informationen

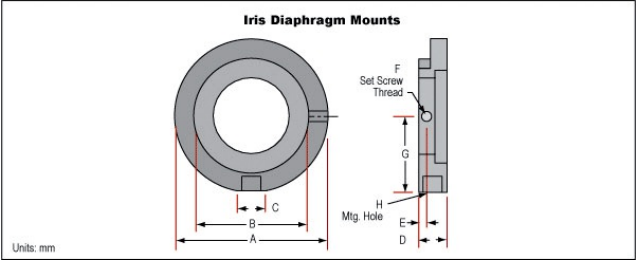

| Iris Diameter | A    | B    | C    | D    | E   | F    | G    | H      | Stock No.               |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|-------------------------|
| 19.8          | 30.8 | 19.8 | 6.1  | 6.35 | 2.5 | 4-40 | 15.1 | 8-32   | <a href="#">#53-918</a> |
| 37.0          | 50.8 | 37.0 | 9.0  | 9.5  | 2.8 | 6-32 | 25.0 | 1/4-20 | <a href="#">#53-919</a> |
| 53.0          | 66.0 | 53.0 | 9.9  | 9.5  | 3.0 | 6-32 | 32.7 | 1/4-20 | <a href="#">#53-920</a> |
| 70.0          | 86.0 | 70.0 | 10.1 | 9.5  | 3.8 | 6-32 | 42.7 | 1/4-20 | <a href="#">#53-921</a> |
| 21.0          | 32.0 | 21.0 | 6.2  | 9.5  | 3.2 | 4-40 | 15.7 | 8-32   | <a href="#">#54-862</a> |
| 38.0          | 52.0 | 38.0 | 9.1  | 9.5  | 3.2 | 6-32 | 25.6 | 1/4-20 | <a href="#">#54-863</a> |
| 54.0          | 67.0 | 54.0 | 8.9  | 9.5  | 3.8 | 6-32 | 33.2 | 1/4-20 | <a href="#">#54-864</a> |
| 72.0          | 88.0 | 72.0 | 10.3 | 11.5 | 3.8 | 6-32 | 43.7 | 1/4-20 | <a href="#">#54-865</a> |

