

Irisblendengehäuse für 54 mm Außendurchmesser



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921



Produkt **#23-132** **2 In Stock**

- 1 + €46⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4	€46,00 stückpreis
Stk. 5-9	€41,50 stückpreis
Stk. 10-25	€37,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

● Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Kompatibler Irisdurchmesser (mm):

54.0

Außendurchmesser (mm):

78.0

Dicke (mm):

9.50

Höhe optische Achse (mm):

38.10

Gewinde & Montage

Gewinde:

M4 x0.7 and 8-32

Inbusschraubengewinde:

4-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

Konform

Konformitätszertifikat:

Anzeigen

Reach 235:


Konform

Produktdetails

- Mehrere Blendendurchmesser erhältlich
- Aus stabilem, eloxierten Aluminium
- Einschließlich Befestigungsschraube

Die Irisblendengehäuse passen zu den am häufigsten verwendeten [Irisblenden](#) und bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Diese Gehäuse lassen sich an unterschiedlichen Stangen mit englischen Gewinden montieren; zur Fixierung wird mit jedem Gehäuse eine Befestigungsschraube geliefert.

Technische Informationen

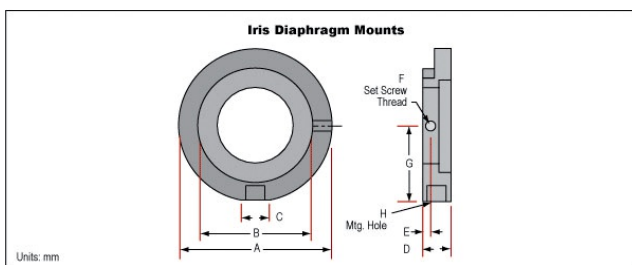

Iris Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	Stock No.
19.8	30.8	19.8	6.1	6.35	2.5	4-40	15.1	8-32	#53-918
37.0	50.8	37.0	9.0	9.5	2.8	6-32	25.0	1/4-20	#53-919
53.0	66.0	53.0	9.9	9.5	3.0	6-32	32.7	1/4-20	#53-920
70.0	86.0	70.0	10.1	9.5	3.8	6-32	42.7	1/4-20	#53-921
21.0	32.0	21.0	6.2	9.5	3.2	4-40	15.7	8-32	#54-862
38.0	52.0	38.0	9.1	9.5	3.2	6-32	25.6	1/4-20	#54-863
54.0	67.0	54.0	8.9	9.5	3.8	6-32	33.2	1/4-20	#54-864
72.0	88.0	72.0	10.3	11.5	3.8	6-32	43.7	1/4-20	#54-865

