

## Irisblendengehäuse für 70 mm Außendurchmesser



Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921

Produkt **#53-921** **20+ In Stock**

- 1 + €92.<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-4	€92,00 stückpreis
Stk. 5-9	€81,60 stückpreis
Stk. 10-25	€75,60 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Kompatibler Irisdurchmesser (mm):  
70.0

Außendurchmesser (mm):  
86.0

Dicke (mm):  
9.50

## Gewinde & Montage

1/4-20	<b>Gewinde:</b>
6-32	<b>Inbusschraubengewinde:</b>

## Konformität mit Standards


<a href="#">Konform</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<a href="#">Konform</a>	<b>Reach 235:</b>

## Produktdetails

- Mehrere Blendendurchmesser erhältlich
- Aus stabilem, eloxierten Aluminium
- Einschließlich Befestigungsschraube

Die Irisblendengehäuse passen zu den am häufigsten verwendeten [Irisblenden](#) und bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Diese Gehäuse lassen sich an unterschiedlichen Stangen mit englischen Gewinden montieren; zur Fixierung wird mit jedem Gehäuse eine Befestigungsschraube geliefert.

## Technische Informationen

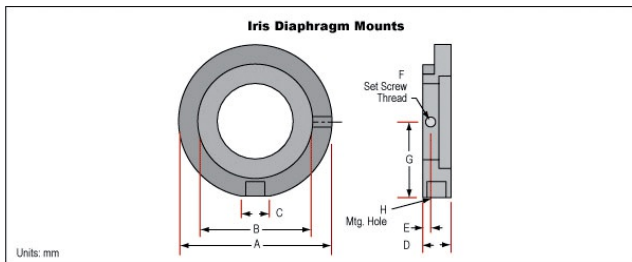

Iris Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	Stock No.
19.8	30.8	19.8	6.1	6.35	2.5	4-40	15.1	8-32	<a href="#">#53-918</a>
37.0	50.8	37.0	9.0	9.5	2.8	6-32	25.0	1/4-20	<a href="#">#53-919</a>
53.0	66.0	53.0	9.9	9.5	3.0	6-32	32.7	1/4-20	<a href="#">#53-920</a>
70.0	86.0	70.0	10.1	9.5	3.8	6-32	42.7	1/4-20	<a href="#">#53-921</a>
21.0	32.0	21.0	6.2	9.5	3.2	4-40	15.7	8-32	<a href="#">#54-862</a>
38.0	52.0	38.0	9.1	9.5	3.2	6-32	25.6	1/4-20	<a href="#">#54-863</a>
54.0	67.0	54.0	8.9	9.5	3.8	6-32	33.2	1/4-20	<a href="#">#54-864</a>
72.0	88.0	72.0	10.3	11.5	3.8	6-32	43.7	1/4-20	<a href="#">#54-865</a>

