


Linear variabler VIS-Bandpassfilter

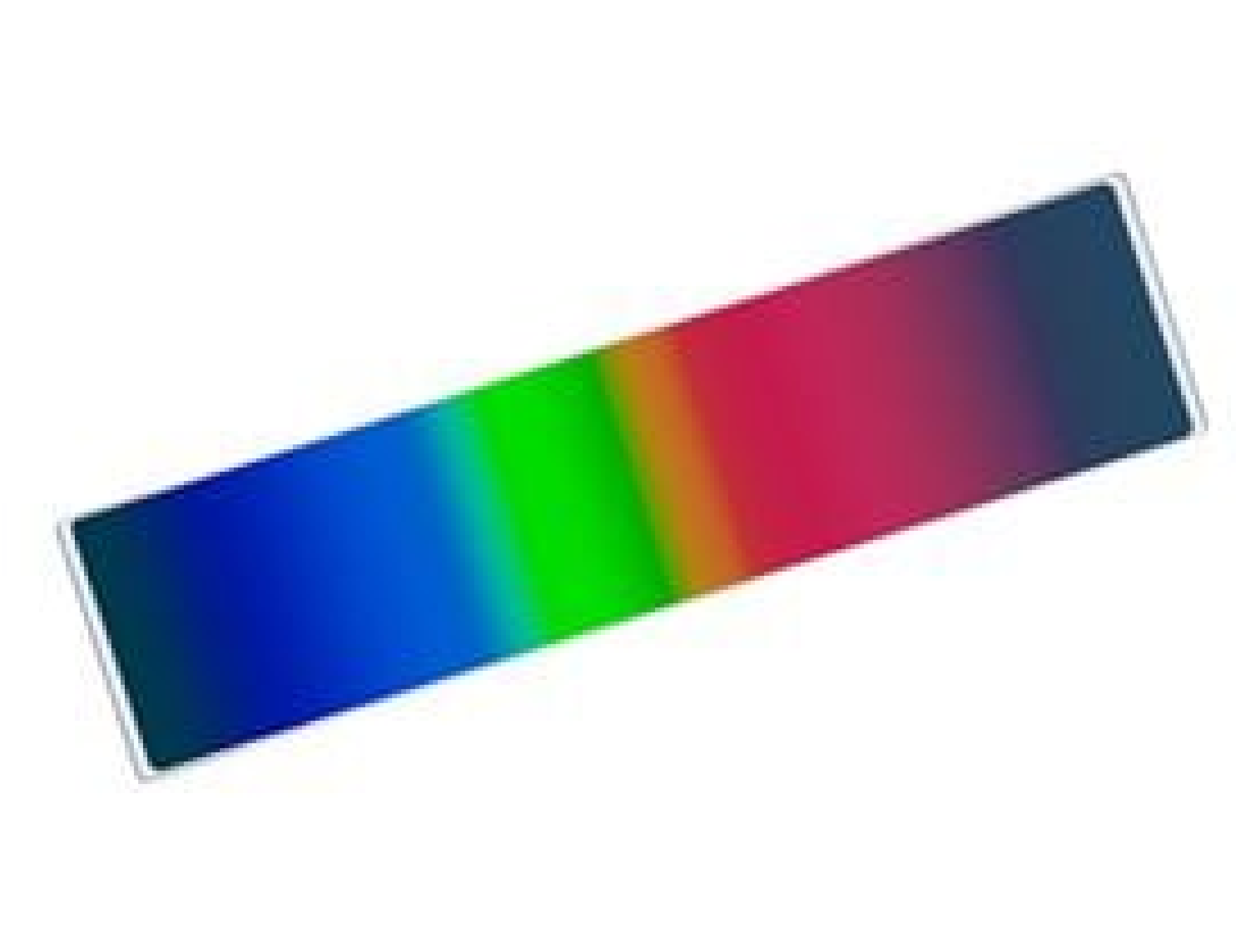

#88-365

Produkt #88-365 3-4 TAGE



1



€1.705,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€1.705,00

Stk. 10+

€1.530,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
60.0 x 12.0

Bandbreite (nm):
@50%: 7-20
@0.1%: 13-34

Optische Dichte OD:
≥4.0

Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 60.00
Min. Transmission (%): >95
Beschichtung: Variable
Dichtestufen: Average: >4.0 Minimum: >3.0
Dicke (mm): 2.50
Transmission (%): >95
Typ: Bandpass Filter
Breite (mm): 12.00
Transmissionsstufen (%): 40 to 95 (Average)
Apertur (mm): 0.5 x 10.0
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen