



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

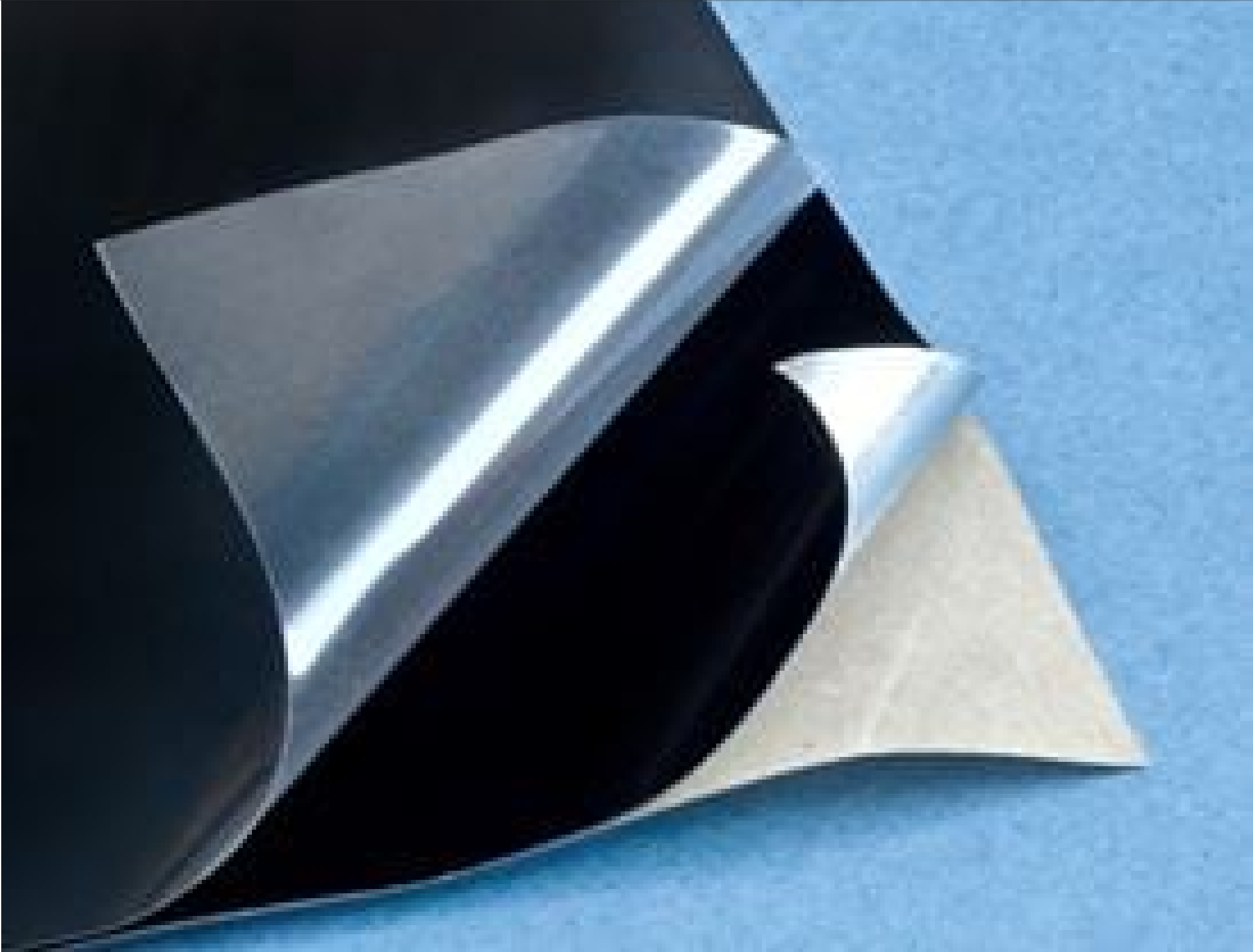

 Acktar Light Absorbent Foil



Produkt #12-684 3-4TAGE



1



€308,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€308,00

Stk. 6+

€277,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Metal Velvet™

Modellnummer: MV-20X60-0
Betriebstemperatur (°C): -196 to +350
Größe (mm): 200 x 600
Typ: No Adhesive
Beschichtungsdicke (µm): 5 - 7
Dicke Folie (µm): 115
Abriebfestigkeit: Light, do not touch
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit: ML-C-48497A
Wellenlängenbereich (µm): 0.3 - 14
Abmessung (cm): 20 x 60

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform