

Gefasste Irisblende, 48 mm



Produkt **#37-919** **4 In Stock**

-

1

+

€125^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€125,00 stückpreis
Stk. 5-9	€110,80 stückpreis
Stk. 10-25	€102,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Mounted	Typ:
Sold with Filter Holder and Post	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
30.0	Max. Apertur (mm):

48.0	Außendurchmesser (mm):
Aufbau: Brass Housing, Blue Tempered Steel Leaves	
6.0	Durchmesser Verstellhebel (mm):
10.0	Länge Verstellhebel (mm):
12	Anzahl Lamellen:
7.00	Dicke (mm):

Optische Eigenschaften

1.2	Min. Apertur (mm):
-----	--------------------

Gewinde & Montage

33.0	Optikdurchmesser (mm):
2.0	Dicke kompatible Optiken (mm):


Konformität mit Standards

RoHS 2015:	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
Reach 233:	
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

- Vormontiert in Aluminiumgehäusen
 - Montage auf Stangen über Gewinde 8-32 oder 1/4-20
 - Aperturgrößen bis 50 mm
- Dies ist unsere beliebte Standardblendenreihe, gefasst in Aluminiumgehäusen. Die Toleranzen sind eng gesteckt, um eine perfekte Zentrierung der Blende im Gehäuse zu gewährleisten. Die Befestigungslöcher sind zentriert, um eine einfache Integration in optische Aufbauten zu ermöglichen. Für die kleinste Blende mit 1/2" Apertur, ist ein Gewintheadapter 8-32 auf 1/4-20 erhältlich ([#53-926](#)). Zusätzliche Informationen zu den Irisblenden mit Gehäuse finden Sie unter dem entsprechenden Aperturbereich in der Tabelle der Standardserie.

Technische Informationen

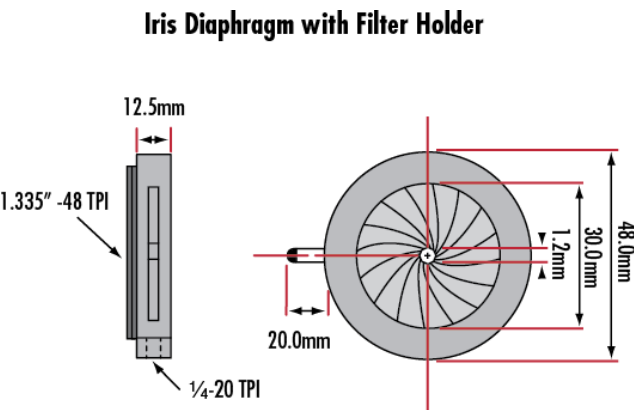

A	B	C	D	E	Threading F	G	Threading H	Stock No.
30.8mm	19.8mm	6.1mm	6.35mm	2.5mm	4-40	15.1mm	8-32	#53-914
50.8mm	37.0mm	9.0mm	9.5mm	2.8mm	6-32	25mm	1/4-20	#53-915
66mm	53.0mm	8.9mm	9.5mm	3mm	6-32	32.7mm	1/4-20	#53-916
86mm	70.0mm	10.0mm	9.5mm	3.8mm	6-32	42.7mm	1/4-20	#53-917

Mounted Standard Series Iris Diaphragms

Units: mm

