


ND-Filter mit Dichtestufen 0,04 - 1,0, 2" Länge x 1" Breite

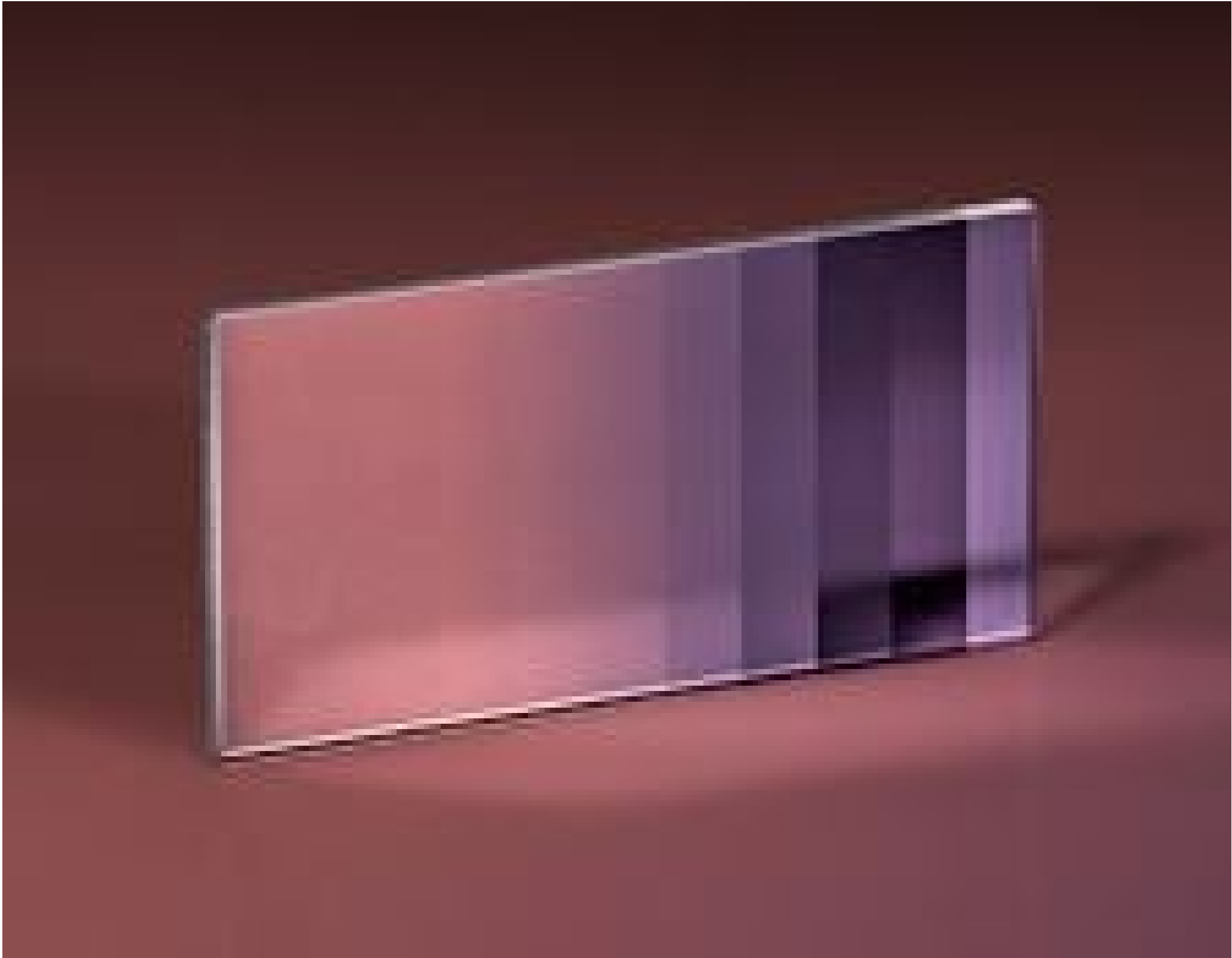

Produkt **#32-599** **KONTAKT**

-

1

+

€215^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€215,00 stückpreis
Stk. 11-25	€194,00 stückpreis
Stk. 26-49	€185,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

	Typ:
Neutral Density Filter	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Größe (mm):
25.4 x 50.8	
	Länge (Zoll):
2.0	

50.80	Länge (mm):
0.062	Dicke (Zoll):
1.0	Breite (Zoll):
25.40	Breite (mm):

Optische Eigenschaften

0.04 - 1.0	Optische Dichte OD:
Float Glass	Substrat: ☐
Stepped Variable	Beschichtung:
400 - 700	Blockungsbereich (nm):

Konformität mit Standards


Konform	Reach 181:
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- 11 Dichtestufen
- Designwellenlänge 400 - 700 nm
- Neutralität der Dichte ±5%

Die Dichte und Transmission variiert in 11 gleichen Dichteschritten über die Filterlänge. Die Stufen bieten abrupte Wechsel, ohne Lichttransmission zwischen den Stufen. Die Neutraldichtebeschichtungen sind spektral flach. Ideal für Anwendungen bei denen variable Dichten und bekannte Dichtewerte benötigt werden.

Technische Informationen

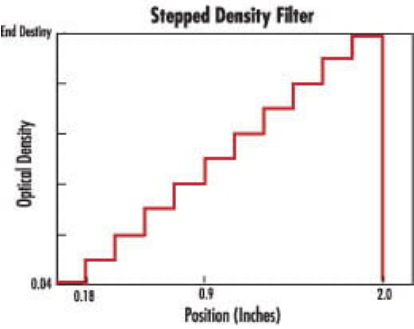

Kompatible Halterungen