


ND-Filter mit Dichtestufen 0,04 - 3,0, 2" Länge x 1" Breite

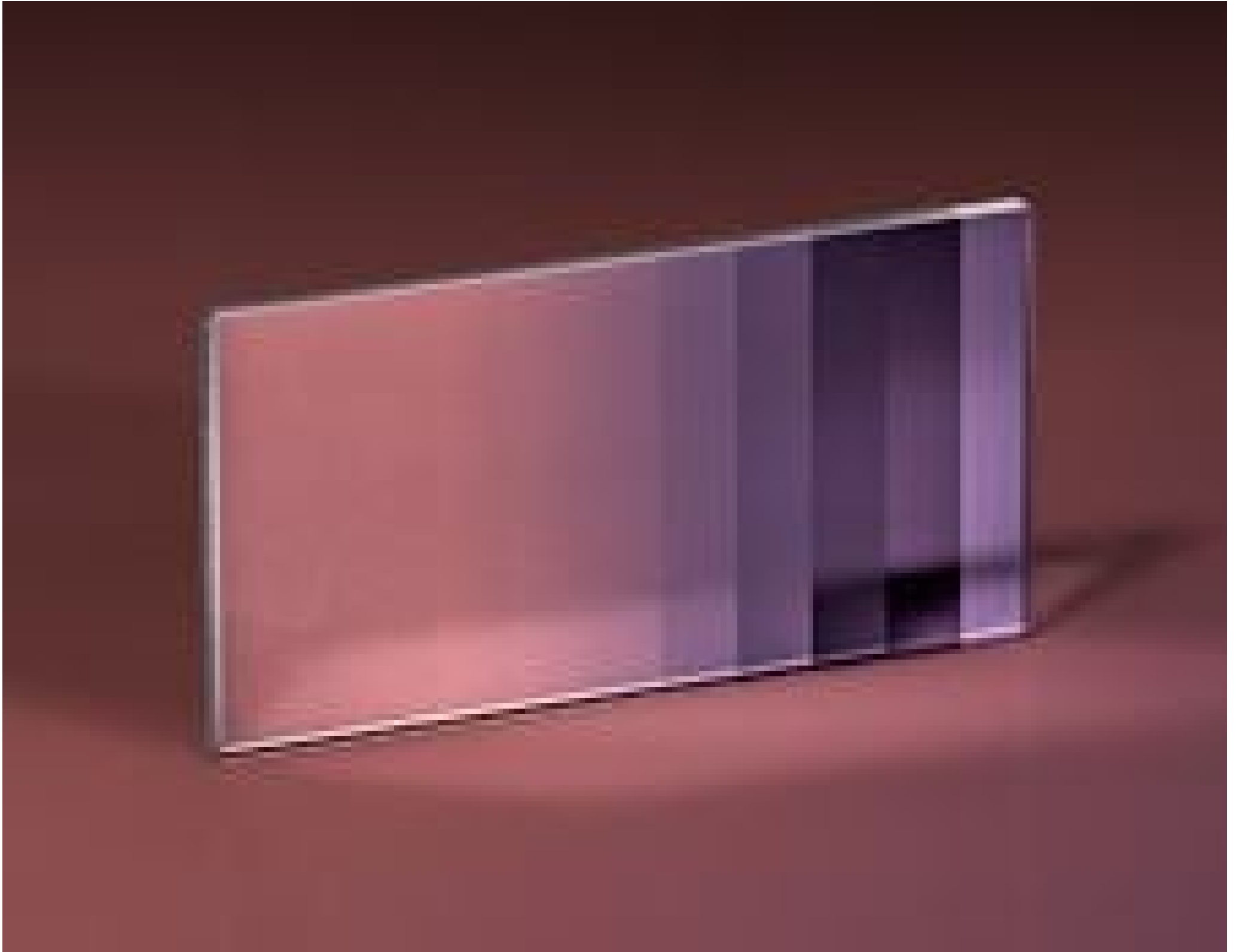

Produkt **#64-384** **11 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €261⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€261,00 stückpreis
Stk. 11-25	€235,00 stückpreis
Stk. 26-49	€224,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Neutral Density Filter **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.4 x 50.8 **Größe (mm):**

2.0 **Länge (Zoll):**

50.80	Länge (mm):
0.062	Dicke (Zoll):
1.0	Breite (Zoll):
25.40	Breite (mm):

Optische Eigenschaften

0.04 - 3.0	Optische Dichte OD:
Float Glass	Substrat: <input type="checkbox"/>
Stepped Variable	Beschichtung:
400 - 700	Blockungsbereich (nm):


Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- 11 Dichtestufen
 - Designwellenlänge 400 - 700 nm
 - Neutralität der Dichte $\pm 5\%$
- Die Dichte und Transmission variiert in 11 gleichen Dichteschritten über die Filterlänge. Die Stufen bieten abrupte Wechsel, ohne Lichttransmission zwischen den Stufen. Die Neutraldichtebeschichtungen sind spektral flach. Ideal für Anwendungen bei denen variable Dichten und bekannte Dichtewerte benötigt werden.

Technische Informationen

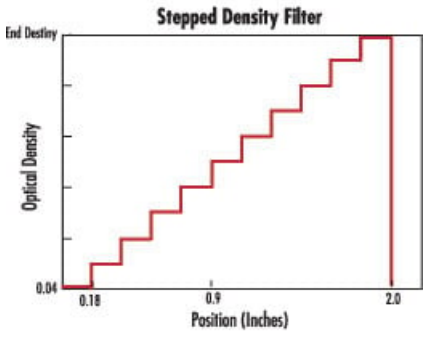

Kompatible Halterungen

;