

Olympus C-Mount-Adapter

Mehr Produkte von [Olympus](#)



#89-606

Produkt **#89-606** **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €275⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€275,00 stückpreis
---------	--------------------

Need More?	Angebotsanfrage
------------	---------------------------------

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

N2757000 **Modellnummer:**

Olympus **Hersteller:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

165.0 **Gewicht (g):**


Produktdetails

- Ideal geeignet für die Hellfeld- und Dunkelfeld-, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
- Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
- Objektive mit hoher numerischer Apertur und Immersionsobjektive erhältlich
- **Unendlich korrigierte Objektive** von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die Planfluorit-Objektive von Olympus sind Universalobjektive mit modernen Mehrfachbeschichtungen, die ausgezeichnete, ebene Bilder liefern, egal ob im UV-, VIS- oder NIR-Bereich. Mit ihrem hohen Signal-Rausch-Verhältnis, der ausgezeichneten Auflösung und den kontrastreichen Bildern eignen sich die Planfluorit-Objektive von Olympus ideal für die Hellfeld-Mikroskopie oder das Nomarski-Differenzialinterferenzkontrast-Verfahren (DIC) sowie für die Dunkelfeld- und Fluoreszenz-Mikroskopie oder bestimmte Polarisationsverfahren.

Technische Informationen

Using Olympus Objectives with C-Mount Cameras

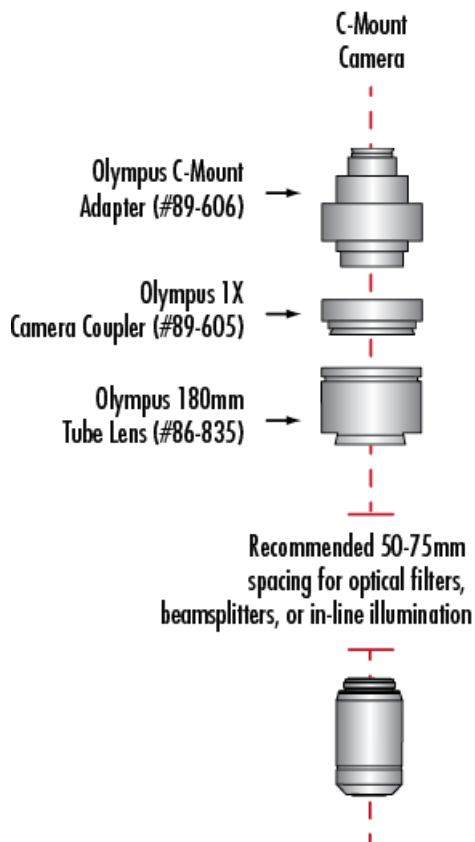

	Stock #	A	B	C	D	E	F	G
UPLFLN 4X	86-817	27.9	2.8	0.0	18.0	18.0	24.0	4.5
UPLFLN 10X	86-818	34.9	10.1	0.0	13.6	13.6	24.0	4.5
UPLFLN 20X	86-819	42.8	5.3	2.3	9.4	15.8	26.0	4.5
UPLFLN 40X	86-820	44.4	5.1	4.0	8.5	16.0	26.0	4.5
UPLFLN 60X	86-822	44.7	5.2	2.7	8.6	17.0	29.0	4.7
UPLFLN 60X Adjustable Iris (Oil Immersion)	91-765	45.1	6.2	1.7	3.7	20.1	30.5	4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion)	86-823	44.7	5.5	3.0	7.0	17.2	28.0	4.5
UPLFLN 100X Adjustable Iris (Oil Immersion)	91-766	45.1	3.7	3.0	7.0	18.2	29.0	4.5