


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

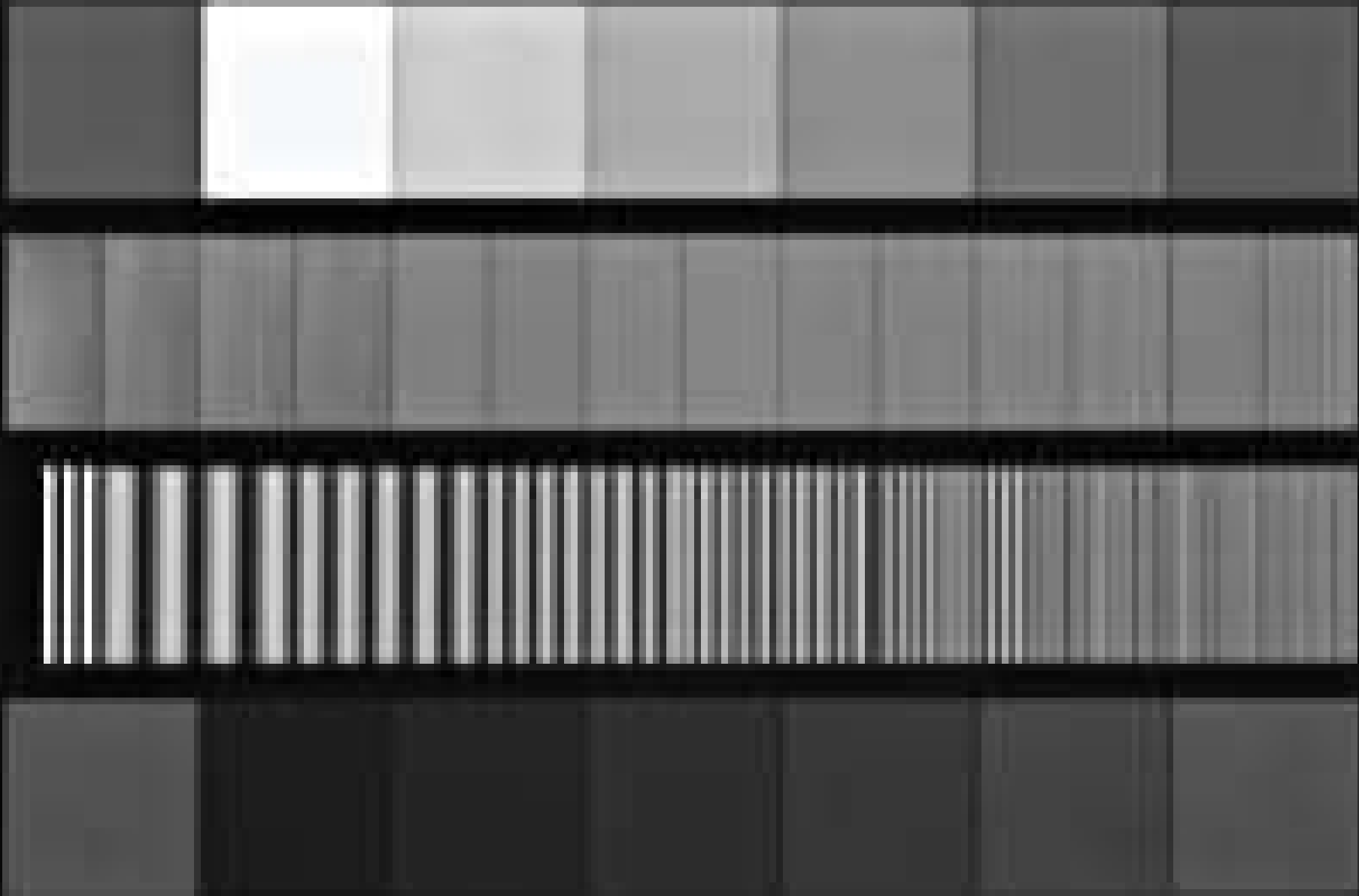

Produkt #54-804 3-4 TAGE

- 1 + €1.109,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€1.109,00

Stk. 5+

€1.054,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Frequenz (lp/mm):
0.1875 - 12

Substrat:
Float Glass

Optische Dichte OD:
Grayscale Pattern: 0.2 - 1.2, ±0.02

Mustergöße (mm):

70 x 48
Größe (mm): 85 x 200 ±nominal
Dicke (mm): 0.18 ±nominal
Typ: Reflected Sinusoidal
Aufbau: Semi-Matte, High Grain, Quality Photographic Paper
harmonische Verzeichnung (%) : <3
NIST-Zertifikat: No
Modulation: 60%

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform
