


ISO-16067-1 Reflektierendes Scanner-Testmuster

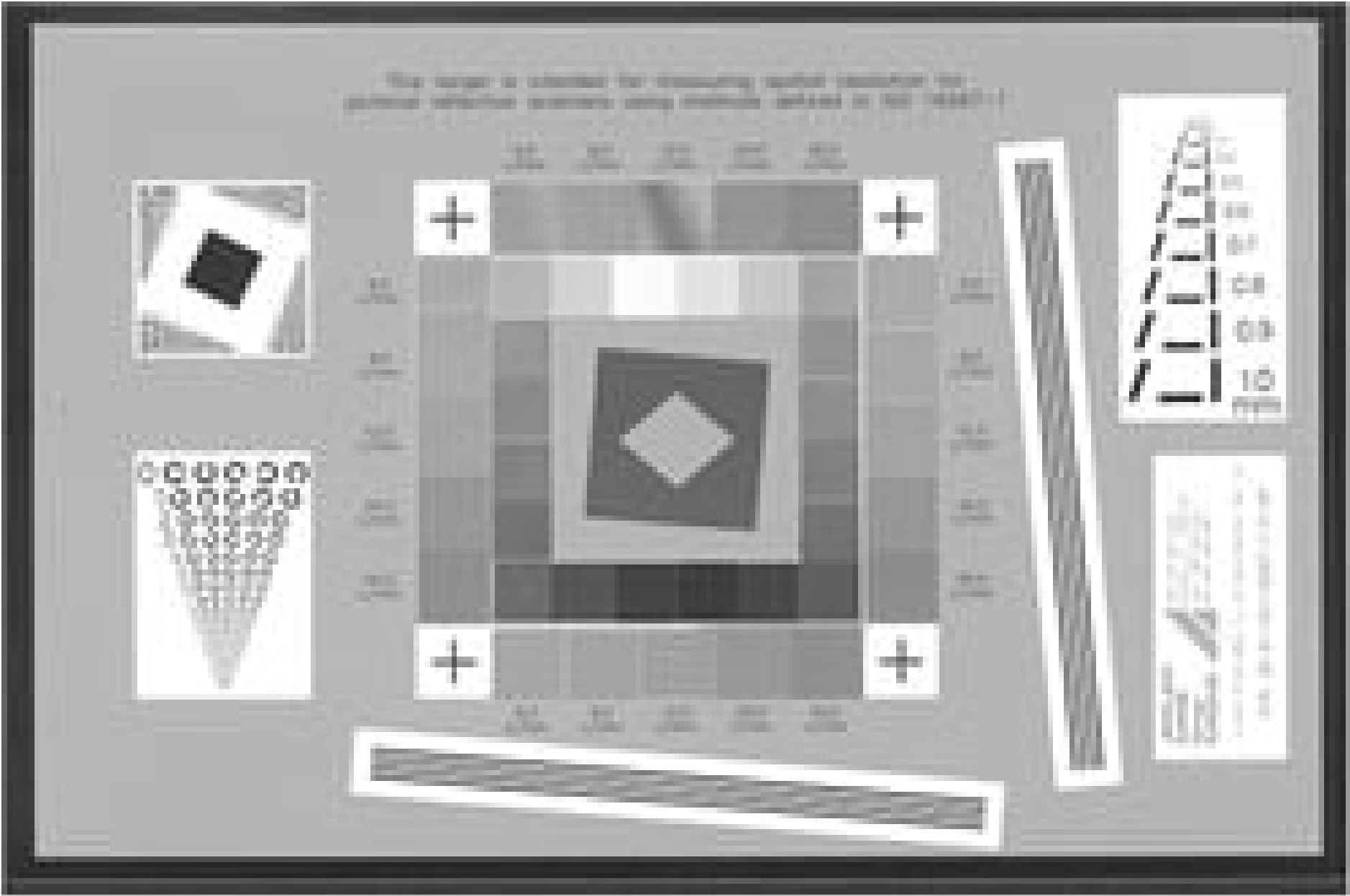

Produkt **#58-196** **1 In Stock**

-

1

+

€388^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€388,00 stückpreis
Stk. 5+	€369,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

No	NIST-Zertifikat:
----	------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

152.00	Länge (mm):
100.00	Breite (mm):

Optische Eigenschaften	
Black and White Photo Paper	Substrat:
6 - 40 lp/mm	Auflösung:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- ISO 16067-1 Standard
- Zum Test eines digitalen Scannersystems

Das reflektierende Scannertestbild wurde entworfen, um die Auflösung des reflektierten Lichts und charakteristische Bilddaten eines digitalen Scanners nach ISO-16067-1 Spezifikationen zu messen. Das Testbild beinhaltet Landoltringe, alphanumerische Auflösung, schräge Kanten, Graustufen sowie horizontale, vertikale und schräge Strichgitter.