


Ultradünnes Fenster aus SCHOTT AS 87 eco, 20 mm Durchmesser, 0,1 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)

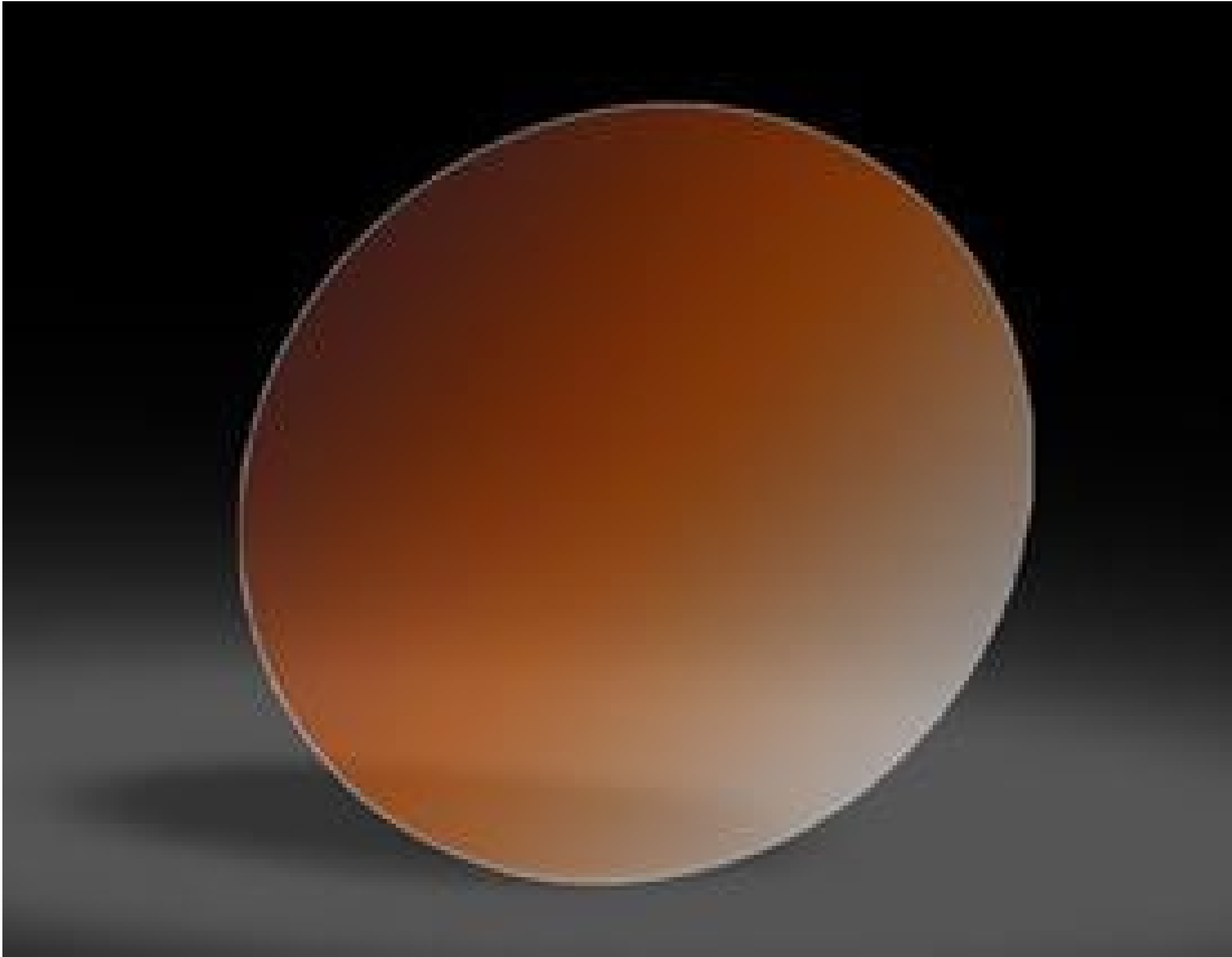

Produkt #20-211 3-4TAGE

- 1 + **€32,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€32,00
Stk. 11+
€25,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Abbe-Zahl (v_d):
59.5

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 18.00
Durchmesser (mm): 20.00 ±0.127
Dicke (mm): 0.10 ±0.01
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 8.7
Dichte (g/cm³): 2.46
Brechungsindex n_d: 1.504
Knoop-Härte (kg/mm²): 500
Poisson-Zahl: 0.216
Substrat: AS 87 ECO
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 3200
Elastizitätsmodul (GPa): 73.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform