


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

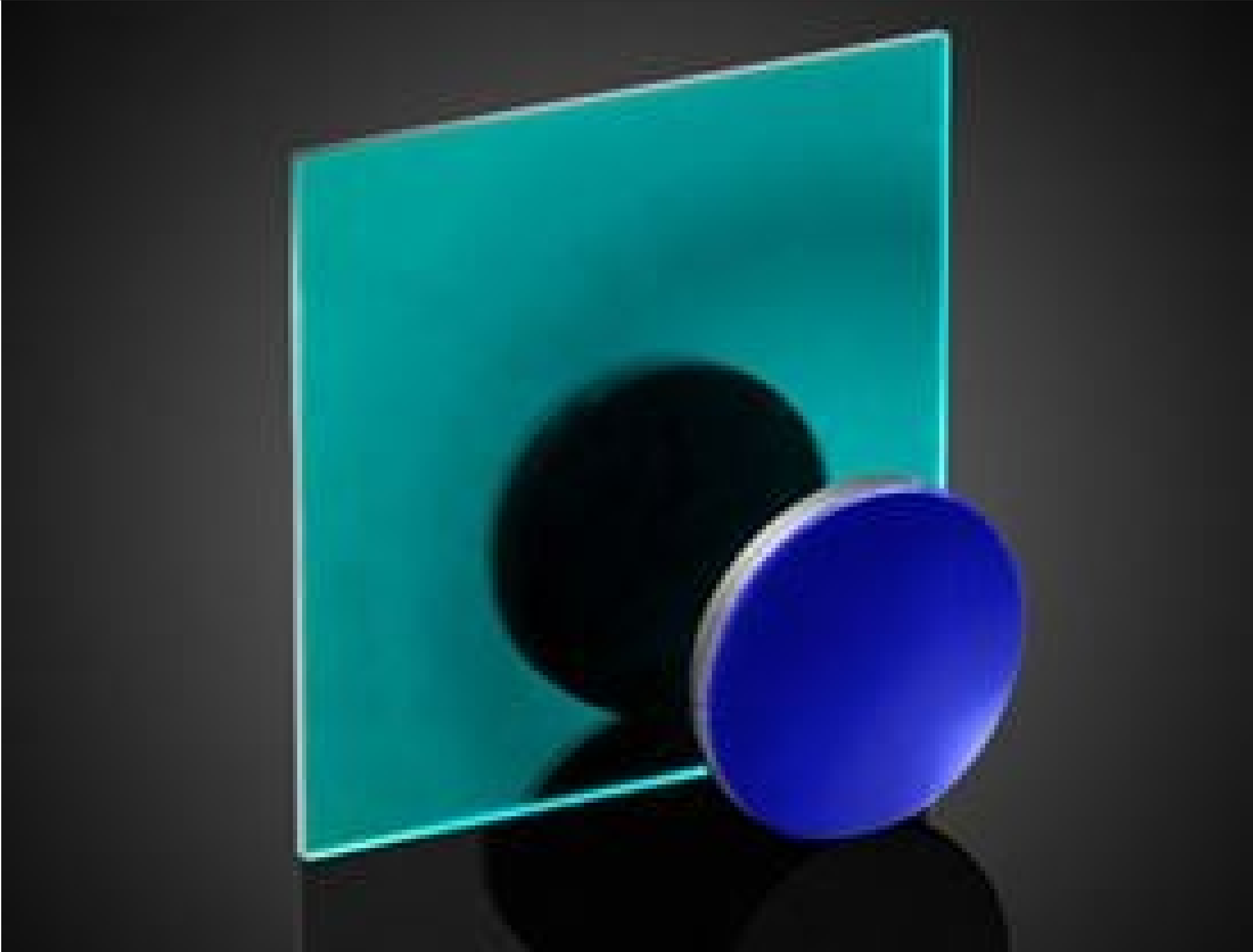

Produkt **#14-418**

Lagernd



1



€88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€88,00

Stk. 11+

€78,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

50.0 x 50.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

507.00

Dichte (g/cm³): 2.74
Glas-/Filternummer: SCHOTT BG39
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Brechungsindex n_d: 1.54
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 322
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: VIS
Breite (mm): 50.00
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen