

 

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

SCHOTT Bandpassfilter aus Faroglas BG55, 50 mm quadratisch, 2 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)

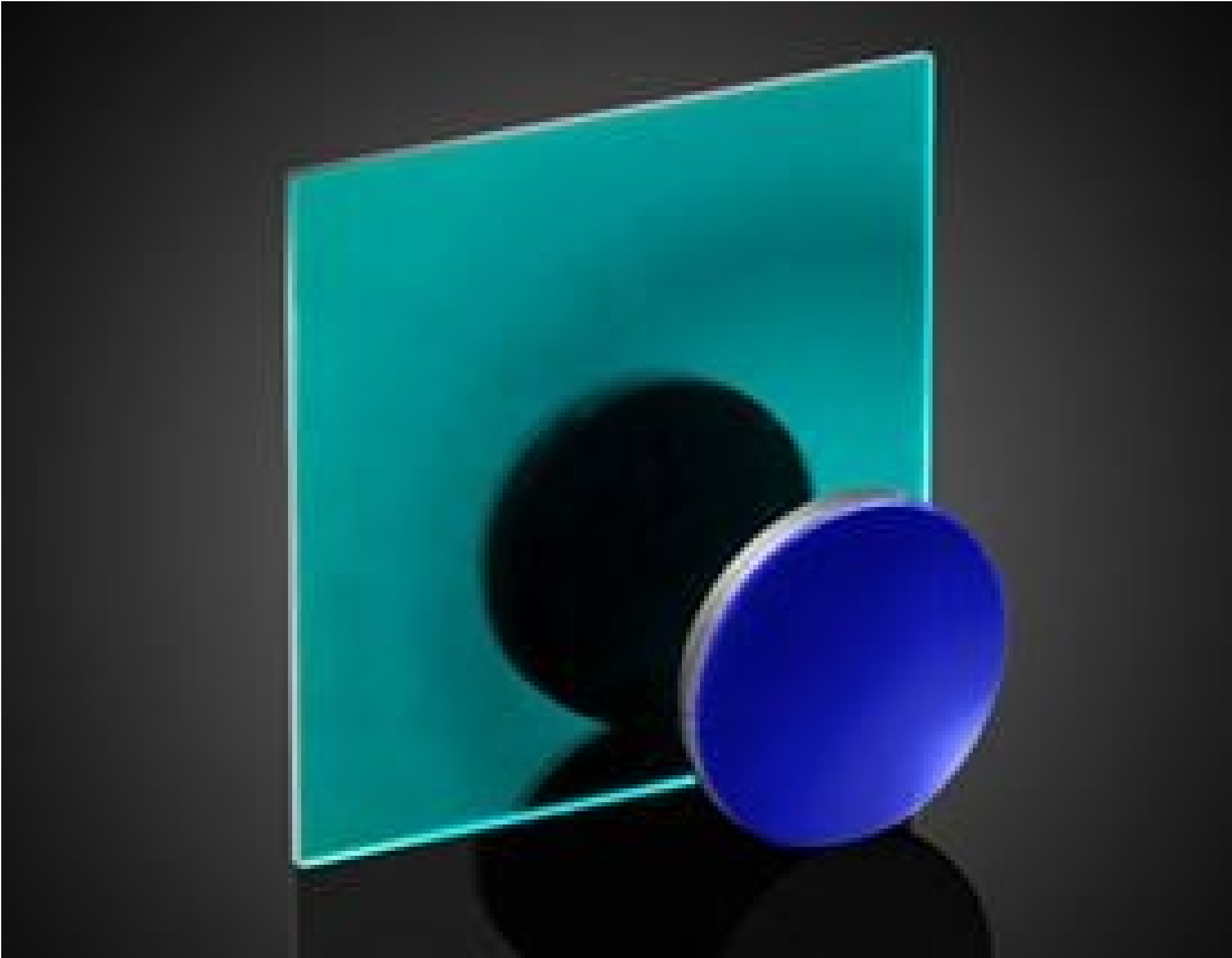

Produkt #14-430 □ Lagernd



1



€170,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€170,00

Stk. 11+

€152,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):

50.0 x 50.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

514.00

Dichte (g/cm³): 2.64
Glas-/Filternummer: SCHOTT BG55
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Blue-Green
Brechungsindex n_d: 1.54
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 453
Dicke (mm): 2.00 ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV-VIS
Breite (mm): 50.00
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen