


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)

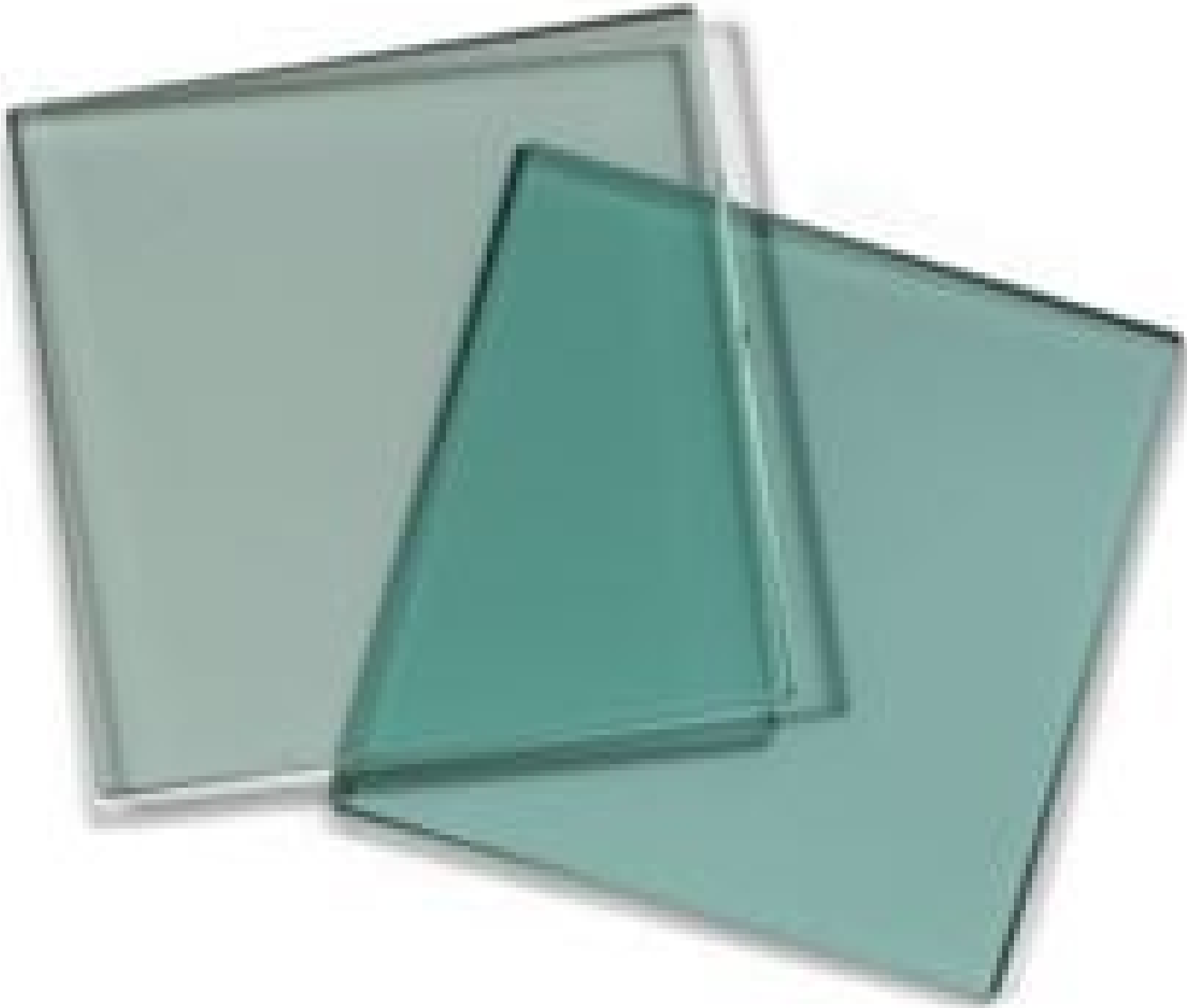

Produkt #19-333 3-4 Tage

- 1 +

€35,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€35,00

Stk. 11+

€31,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Dichte (g/cm³):
2.53

Glas-/Filternummer: SCHOTT KG6
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Betriebstemperatur (°C): 300 Maximum
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 565
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: IR Cut-Off Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2700
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen