


SCHOTT NG11 absorbierender ND-Filter, 0,2 OD, 25 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)

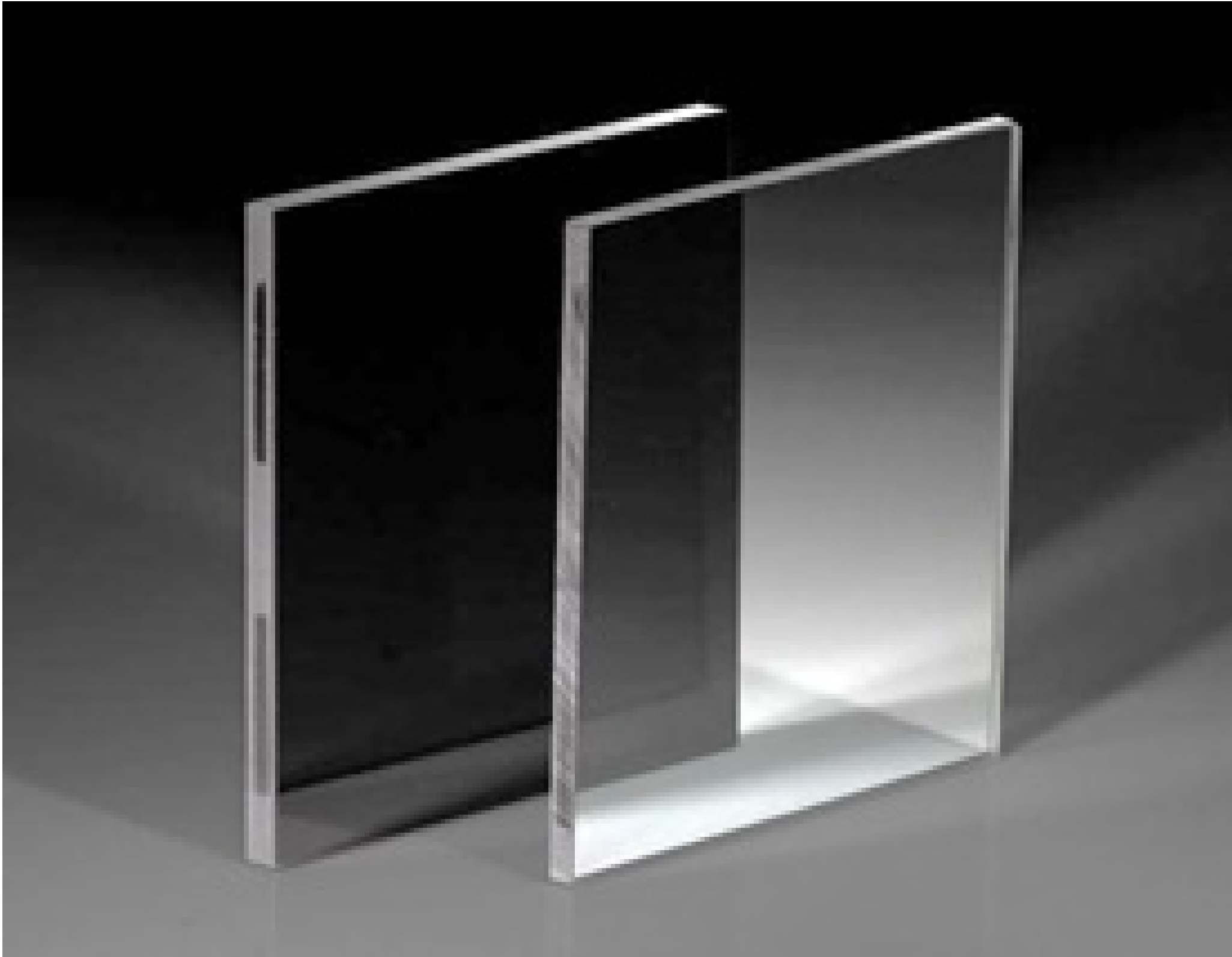

Produkt #16-721 Lagernd

1 €42,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€42,00

Stk. 11+
€37,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm): 25.00
Optische Dichte OD: 0.2 ±0.006 @ 546nm
Glas-/Filternummer: SCHOTT NG11

Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.50
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 481
Dicke (mm): 1.60
Toleranz Dicke (mm): (nominal)
Transmission (%): 63.10 ±0.82% @ 546nm
Typ: Neutral Density Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.38
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform