

 

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Hoya Bandpassfilter aus Farbglas U330 (UV), 25,4 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [Hoya](#)

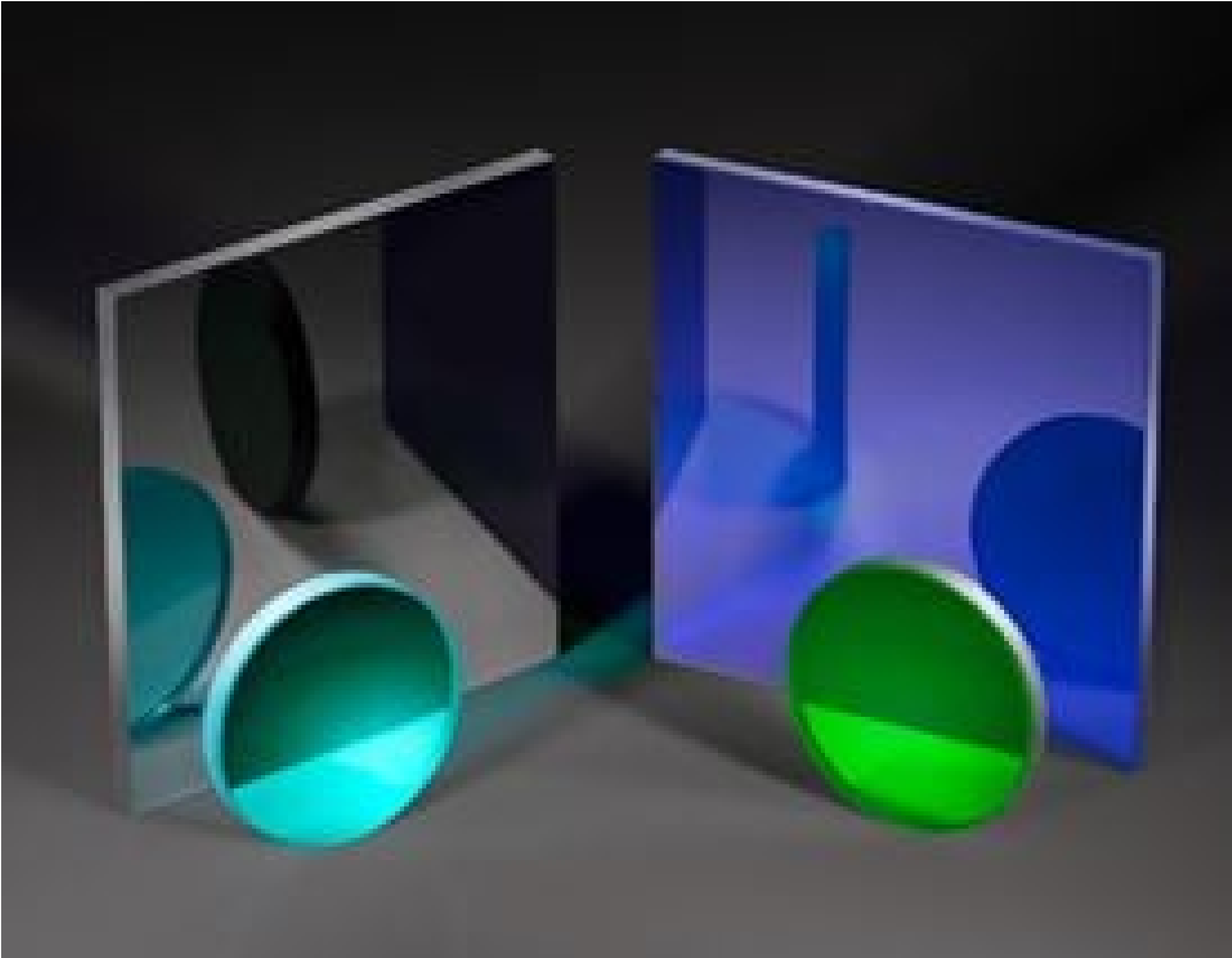

Produkt **#46-437** 3-4 TAGE

[Weitere Bandbreiten](#)

- 1 + **€79,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€79,00

Stk. 11+

€70,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40

Zentralwellenlänge ZWL (nm): 330.00
Dichte (g/cm³): 2.78
Halbwertsbreite FWHM (nm): 140.00
Glas-/Filternummer: Hoya U330
Substrat: ☐ Colored Glass
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV
Parallelität (Bogenminuten): ≤1
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen