

 

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Hoya Bandpassfilter aus Farbglas U360 (UV), 25 mm quadratisch

Mehr Produkte von [Hoya](#)

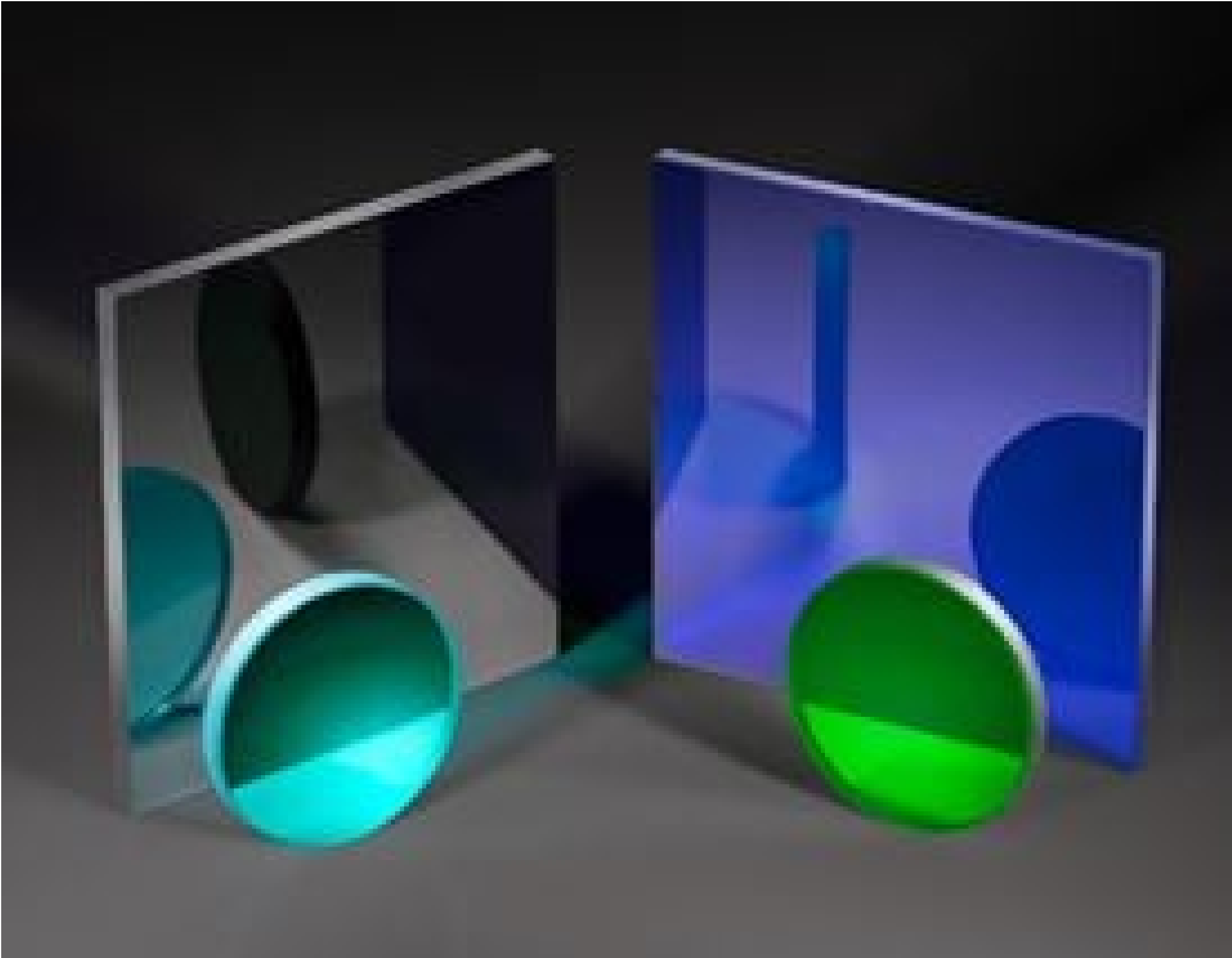

Produkt #46-085 3-4TAGE

- 1 + €79,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€79,00

Stk. 11+

€70,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
25.0 x 25.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

360.00
Dichte (g/cm³): 2.74
Halbwertsbreite FWHM (nm): 45.00
Glas-/Filternummer: Hoya U360
Substrat: ☐ Colored Glass
Länge (mm): 25.00
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV
Breite (mm): 25.00
Parallelität (Bogenminuten): ≤1
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen