 



Hoya Bandpassfilter aus Farbglas U360 (UV), 50,8 mm quadratisch

Mehr Produkte von [Hoya](#)

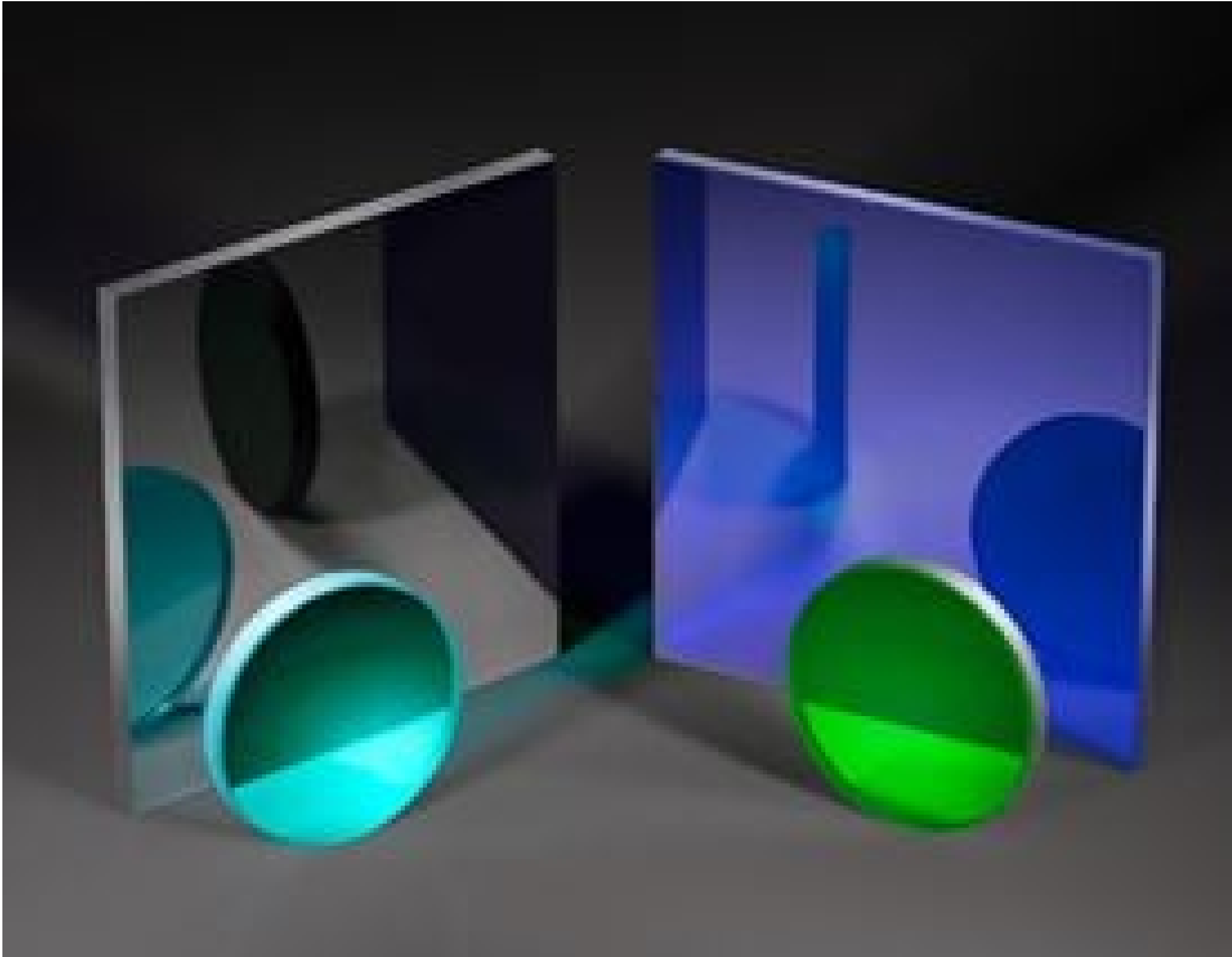

Produkt **#46-442** 3-4TAGE

- 1 +

€169,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€169,00
Stk. 11+
€149,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.8 x 50.8

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

360.00
Dichte (g/cm³): 2.74
Halbwertsbreite FWHM (nm): 45.00
Glas-/Filternummer: Hoya U360
Substrat: ☐ Colored Glass
Länge (mm): 50.80
Beschichtung: Uncoated
Farbe: Black
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: UV
Breite (mm): 50.80
Parallelität (Bogenminuten): ≤2
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen