

Montageplattenadapter für ¾“-Stangen



#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts

Produkt **#12-637** 20+ In Stock

-

1

+

€133⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€133,00 stückpreis
Stk. 5-9	€117,90 stückpreis
Stk. 10+	€108,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Imaging System Base	Typ:
kompatibler Stangendurchmesser (mm): 19.05 (¾")	

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Länge (mm):	

76.20	
	Länge (Zoll):
3.0	
	Breite (mm):
76.20	
	Breite (Zoll):
3.0	
	Aufbau:
Anodized Aluminum	
	Höhe (Zoll):
1.5	
	Gewicht (lbs):
0.5	
	Höhe (mm):
38.10	

Gewinde & Montage

	Gewinde:
0.75" Dia. Hole with Locking Screw	



Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Reach 224:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Unterschiedliche Grundplatten erhältlich
 - Alleinstehende oder auf Labortische montierbare Grundplatten
 - Zur Verwendung mit 0,75" [Edelstahlstangen](#)
 - [Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung](#) und [Zubehör](#) ebenfalls erhältlich
- Grundplatten für Bildgebungssysteme wurden entwickelt, um Bildgebungssysteme mit unseren 16 TPI-Montagestangen mit 19,05 mm (0,75") Durchmesser zu konstruieren. Die große Grundplatte und die kleine Grundplatte besitzen Sorbothan-Füße, um unerwünschte Schwingungen zu minimieren. Die runde Grundplatte ist besonders schwer, was zusätzliche Stabilität gewährleistet. Der Montageplattenadapter verfügt über Schlitzte, die die Montage an [Labortische und Lochplatten](#) ermöglichen. Grundplatten für Bildgebungssysteme sind für eine Vielzahl von Systemmontage- und Konstruktionsanforderungen erhältlich.

Technische Informationen

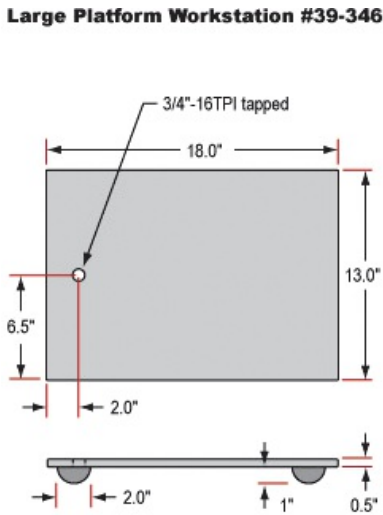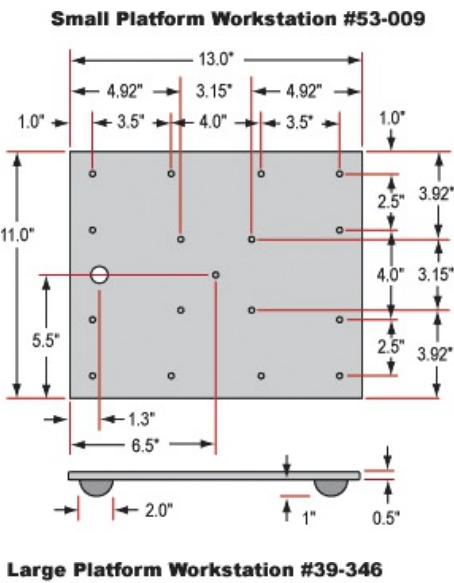

#54-262 Breadboard Adapter

