


USAF-Auflösungstestbild Taschenformat

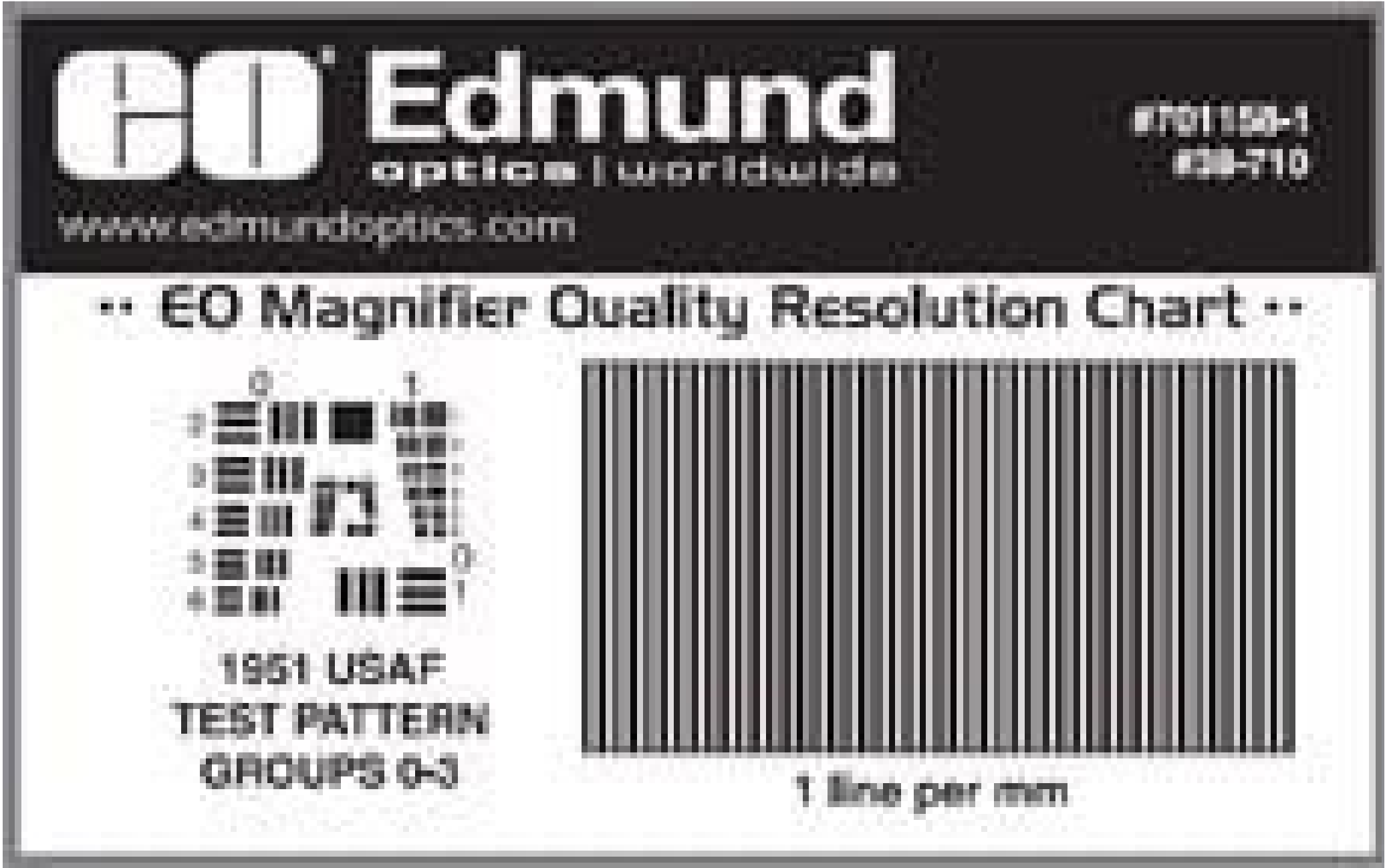

Produkt **#38-710** **KONTAKT**

- 1 + €9^{.75}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€9,75 stückpreis
Stk. 5+	€8,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
3.5	Länge (Zoll):
2.00	Breite (Zoll):
Optische Eigenschaften	
Vinyl Laminate	Substrat:

Minimum: Group 0 Element 1
Maximum: Group 3 Element 6

Auflösung:

Konformität mit Standards

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- USAF-Auflösungstestbild im praktischen Taschenformat
- Auflösungstestbild auf laminierter Karte im Taschenformat. Größe: 3 ½" L x 2" B mit abgerundeten Ecken. USAF-Muster Gruppe 0, Element 1 bis Gruppe 3, Element 6; Strichgitter 1 Linie/mm.

Technische Informationen

Element	Group No.			
	0	1	2	3
1	1.00	2.00	4.00	8.00
2	1.12	2.24	4.49	8.98
3	1.26	2.52	5.04	10.10
4	1.41	2.83	5.66	11.30
5	1.59	3.17	6.35	12.70
6	1.78	3.56	7.13	14.30