


V-Block Halterung mit Halteklemme

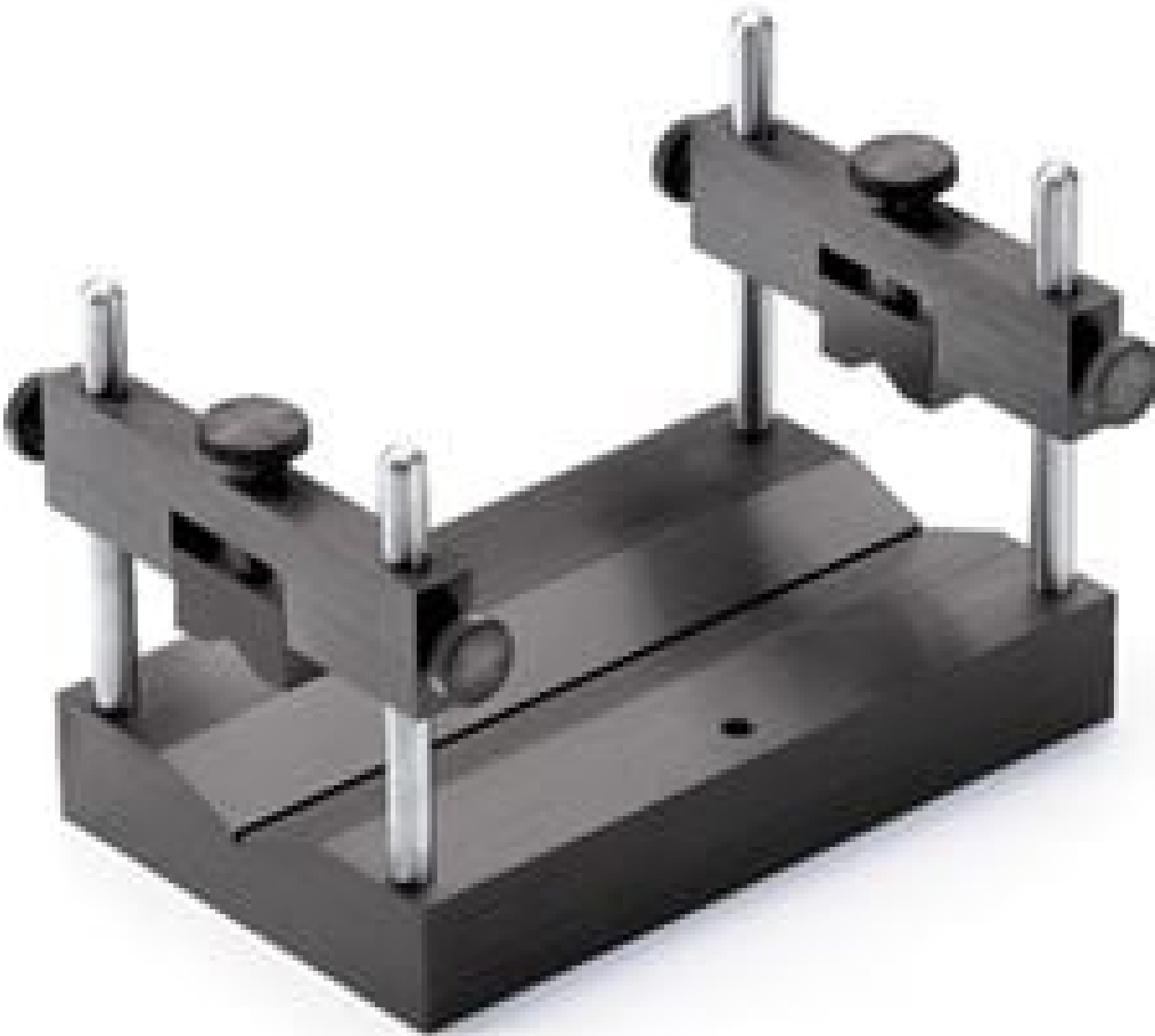

Produkt **#03-665** 12 In Stock

-

1

+

€305^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€305,00 stückpreis
Stk. 5-9	€269,80 stückpreis
Stk. 10-49	€248,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Fixed

Optiktyp:

Cylindrical Tube

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:

Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post


2		Number of Clamps:
Gewinde & Montage		
Größe der kompatiblen Optiken (mm):		5.6 - 67.9
Kompatible Stangen:		1/4-20
Konformität mit Standards		
RoHS 2015:		Konform
Reach 224:		Konform
Konformitätszertifikat:		Anzeigen

Produktdetails

- Ideal zur Befestigung von Lasern und großen optischen Elementen
- 1/4-20-Gewindeloch erlaubt die Befestigung auf einer Stange mit 0,5" Durchmesser
- Höhenverstellbare Balken inklusive bei [#03-665](#)

Unsere V-Block-Halterung ist ideal zur Befestigung von Lasern und optischen Elementen geeignet. Die sechs 1/4-20-Gewindelöcher in der Basis sind zur Befestigung der Halterungsstangen gedacht, können aber auch zum Aufbau der Basis verwendet werden. Ein 1/4-20-Gewindeloch in der Mitte der Basis erlaubt die Befestigung von Stangen mit 0,5" Durchmesser. Über einen höhenverstellbaren Balken können Komponenten im V-Block sicher befestigt werden.

Technische Informationen

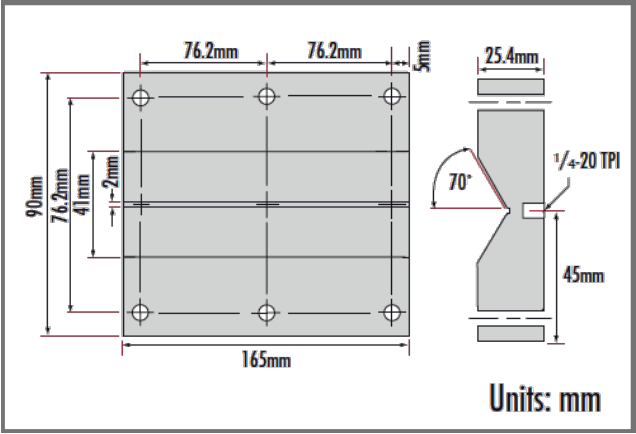

V-Block Base