


## Testbild verschiedene Frequenzen 5-120 lp/mm

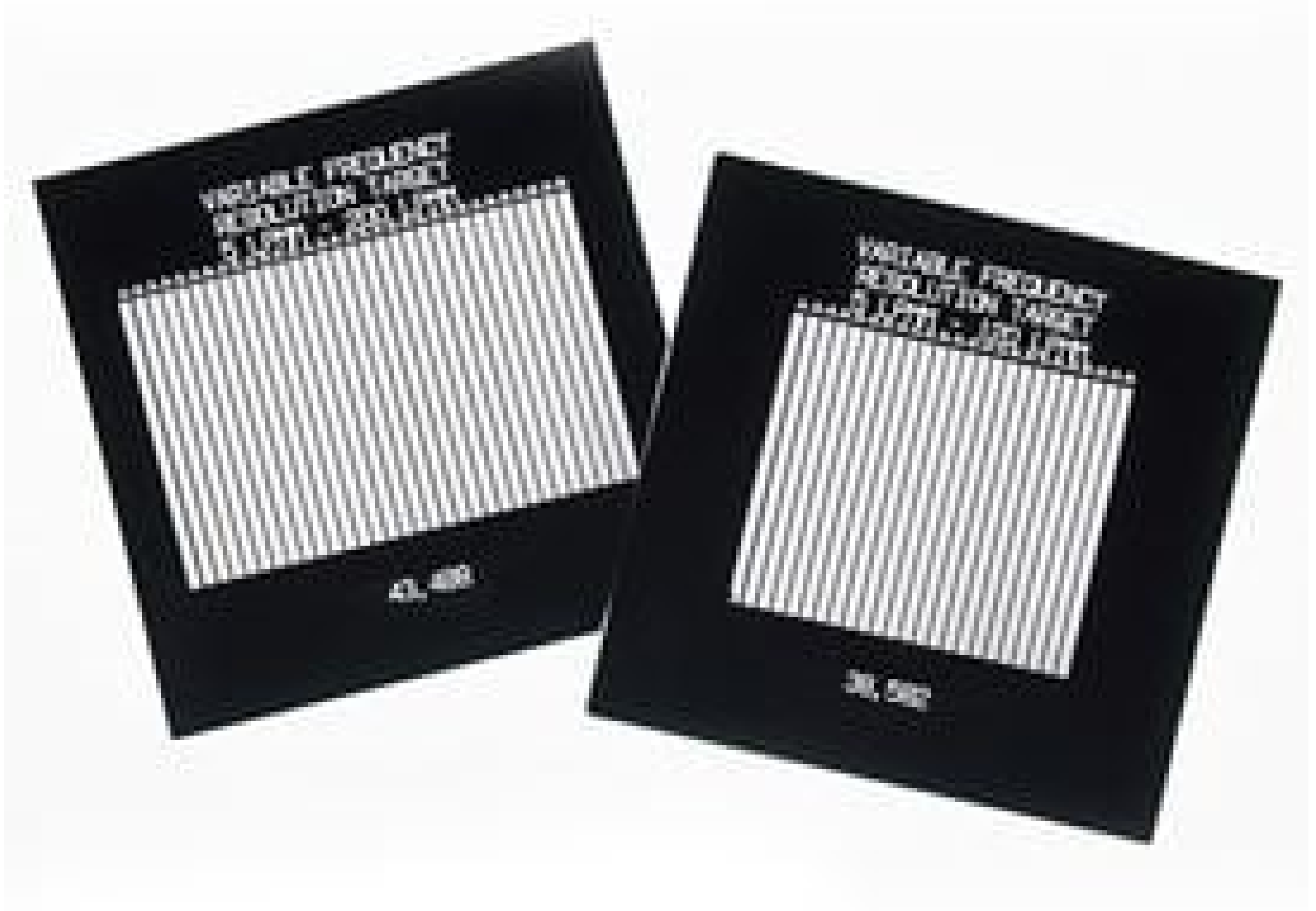

Produkt #38-582 **AUSVERKAUF** 5 In Stock

- 1 + €740<sup>.00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-4	€740,00 stückpreis
Stk. 5+	€703,60 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.4 x 29.85 **Mustergöße (mm):**

2 x 2 **Größe (Zoll):**

1.50 **Dicke (mm):**

Beveled **Kanten:**

0.00254

**Ebenheit (mm):**

## Optische Eigenschaften

**Beschichtung:**

Vacuum deposited durable chromium

**Substrat:**

Float Glass

**Optische Dichte OD:**

≥3.0

**Oberflächenqualität:**

40-10

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**

[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**

[Anzeigen](#)

**Reach 240:**

[Konform](#)

## Produktdetails

- 5 lp/mm bis 120 lp/mm oder 5 lp/mm bis 200 lp/mm
- 1mm Schrittgröße
- 5 lp/mm Schritte
- Zur Kalibrierung von Bildaufnahmesystemen
- Auflösungsbestimmung

Testbilder mit verschiedenen Frequenzen sind ideal zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung oder Parfokalität.